




①代号	类型		安装孔	④材质	⑤表面处理
PHHBBA	圆角型	椭圆形	2通孔	SUM22L	镀铬
PHHSBA				SUS304	
PHHSXB		方形	4通孔	SUS316	

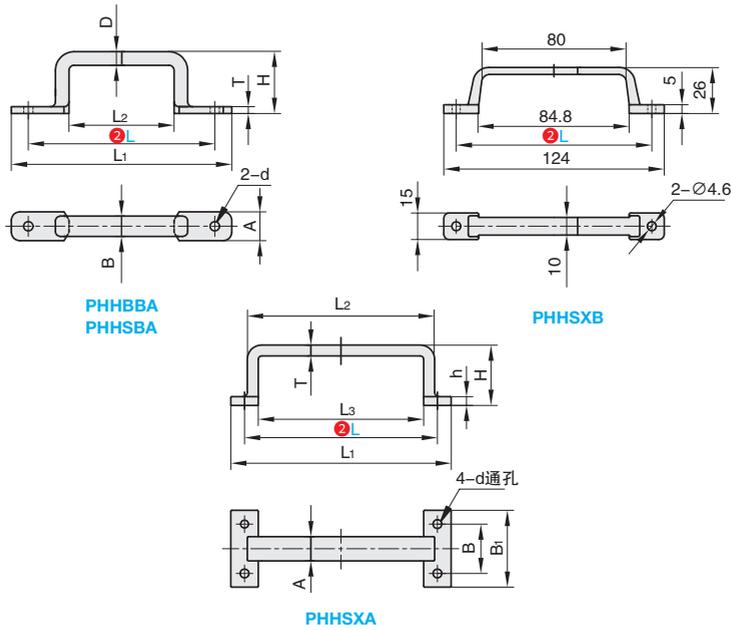

视角标准：第一视角

G1 手柄/门组件
手柄/门拉手



①代号 - ②L
PHHSXB - L110

①代号	型号		L ₁	L ₂	A	B	D	H	T	d	参考重量 (KG/PCS)
	②L										
PHHBBA PHHSBA	110		130	62							0.13
	120		140	72							0.14
	125		145	77	17	12	8	44	4	5.5	0.16
	160		180	112							0.19
	200		220	152							0.22
	250		270	202							

①代号	型号		L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	A	H	T	h	d	参考重量 (KG/PCS)
	②L												
PHHSXA	175		200	170	150	45	70	22	50	10	8	7	0.58
	253		280	250	226	55	80	26	62	12	10		1.08

①代号	型号		参考重量 (KG/PCS)	推荐螺钉
	②L			
PHHSXB	110		0.06	M4

交货期	数量分类		
	小单	中大单	大单
	数量	1~50	51~100
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价	数量	
	1-9	10~
价格	1	另行报价

