


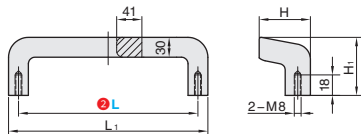


①代号	类型	④材质	⑤表面处理
PHJPUA	内装型 斜拉型	PF	红色
PHJPUB			黑色
PHJBUC			镀铬
PHJSUC		SUS304	镜面抛光
PHJSUD			滚磨抛光
PHJUAU			抛光
PHJAUB	A6063	A6063	本色阳极氧化
PHJAUC			喷漆(黑色亚光)

①代号	类型	④材质	⑤表面处理	
PHJBKA	内装型 带垫圈 斜拉型	SUM22L	镀铬	
PHJSKA			镜面抛光	
PHJSKB		SUS304	滚磨抛光	
PHJAKA			抛光	
PHJAKB		A6063	A6063	本色阳极氧化
PHJAKC				喷漆(黑色亚光)


斜拉型  
PHJPUA  
PHJPUB



斜拉型  
PHJBUC  
PHJSUC  
PHJSUD  
PHJUAU  
PHJAUB  
PHJAUC

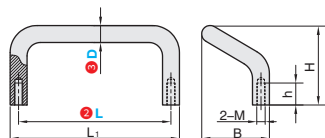

带垫圈斜拉型  
PHJBKA  
PHJSKA  
PHJSKB  
PHJAKA  
PHJAKB  
PHJAKC

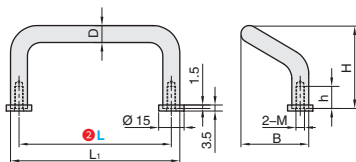

视角标准：第一视角

G1 手柄/门组件



①代号 - ②L  
PHJPUA - L270

型号	①代号	②L	L <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	参考重量 (kg/pcs)
PHJPUA	PHJPUB	270	300	95	80	0.45
PHJPUB		420	450			0.65

①代号	型号	②L	③D	H	h	L <sub>1</sub>	B	M	参考重量 (kg/pcs)
PHJBUC PHJSUC PHJSUD PHJUAU PHJAUB PHJAUC	PHJSUC	48	10	47	13	58	40	5	0.09
		66				76			0.1
		88				98			0.11
		100				110			0.12
		110				120			0.13
		120				130			0.13
		125				135			0.14
		160				170			0.16
PHJBUC PHJSUC PHJSUD	PHJSUC	188*	6	30	7	198	16	4	0.17
		60				66			0.05
		80				86			0.07
		100				108			0.09
120	128	0.11							

△带\*规格仅适用于PHJSUC

①代号	型号	②L	③垫圈④材质	L <sub>1</sub>	B	D	H	h	M	参考重量 (kg/pcs)
PHJBKA PHJSKA PHJSKB PHJAKA PHJAKB PHJAKC	PHJAKA	48	D	58	40	10	47	13	5	0.1
		66	SUM22L	76						0.11
		88	镀铬	98						0.12
		100	P	110						0.13
		110	SUM22L	120						0.14
		120	静电喷涂(黑色)	130						0.14
		125	S	135						0.15
		160	SUS304	170						0.17



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询