

椭圆形拉手

外装型·螺钉安装




大批量
订购
bulk order

■外装型·螺钉安装




①代号	材质	表面处理 / 颜色	
		主体	装饰条
PHTPBD	PF	黑色	银色
PHTPBE			红色
PHTPBF			绿色

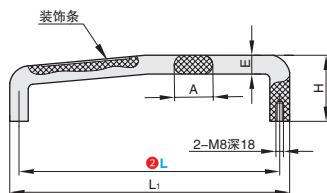

订购编号示例

①代号	-	② L
PHTPBD	-	L280

 PHTPBD
PHTPBE
PHTPBF



视角标准：第一视角

型号		L ₁	A	H	E	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L					
PHTPBD PHTPBE PHTPBF	280	308	35	70	25	0.15
	480	510				0.25
	500	530	36	90	31	0.35
	580	610				0.40



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询




1-9	10~
100%	现询


■内装型·螺钉安装




①代号	材质	表面处理
PHTPCA	PC	黑色
PHTPCB		灰色
PHTPCC		象牙色
PHTZCB	ZDC	镀铬
PHTACA	A6063	不锈钢阳极氧化
PHTACB		黑色阳极氧化
PHTSCA	SUS304	镜面抛光
PHTSCB		电解研磨

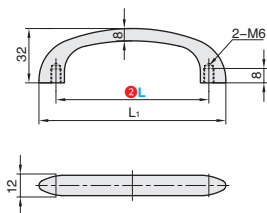

PHTPCA
PHTPCB
PHTPCC
PHTZCB

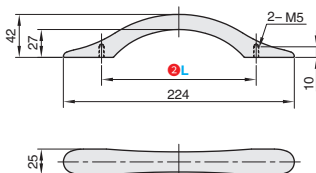


PHTSCA
PHTSCB

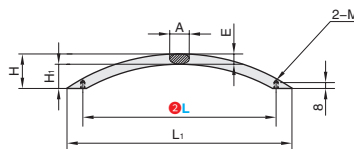

PHTACA
PHTACB

订购编号示例

①代号	-	② L
PHTPCA	-	L90

 

视角标准：第一视角

型号		负载 (Kg)	参考重量 (kg/pcs)	型号		参考重量 (kg/pcs)	型号							负载 (Kg)	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	② L			①代号	② L		①代号	② L	L ₁	E	A	H	H ₁			M
PHTPCA PHTPCB PHTPCC	90	25	0.01	PHTSCA	150	0.38	PHTACA PHTACB	192	222	19	30	54	38	M6	51	0.22
								335	390							0.38
								522	600	18	34	60	42			0.49
PHTZCB	40	0.07	PHTSCB				710	816					M8		0.6	
							975	1090	20.2	38	80	59.8			1.64	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询