

# 旋转型拉手

标准型·外装型 / 带垫片型·外装型




大批量  
订购  
bulk order

## ■标准型·外装型



| ①代号    | 材质     | 表面处理 | 标配附件  |
|--------|--------|------|-------|
| PHXSJB | SUS304 | -    | -     |
| PHXZJA | ZDC    | 喷砂镀铬 | 螺钉和盖帽 |
| PHXZJB |        | 镀香槟色 |       |

拉  
手

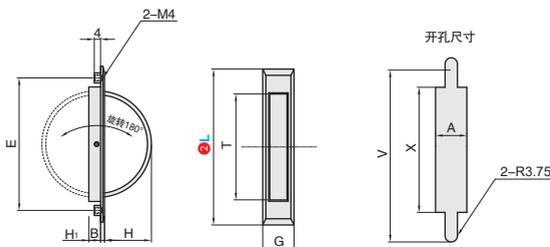

### 订购编号示例

①代号 - ② L  
PHXSJB - L100

PHXSJB  
PHXZJA  
PHXZJB



| 型号                         |     | V  | G  | T  | A  | X  | H  | H <sub>1</sub> | B | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----------------|---|------------------|
| ①代号                        | ② L |    |    |    |    |    |    |                |   |                  |
| PHXSJB<br>PHXZJA<br>PHXZJB | 100 | 85 | 20 | 68 | 18 | 74 | 30 | 8              | 3 | 0.07             |
|                            | 115 | 99 | 28 | 82 | 23 | 91 | 35 | 9              | 3 | 0.13             |




| 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 100~ |
| 通常   | 7工作日   | 现询   |




| 1-9  | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询  |

## ■带垫片型·外装型

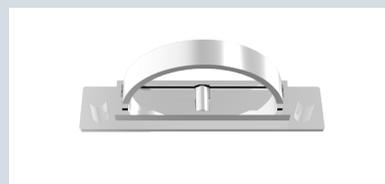

| ①代号    | 材质  | 表面处理 / 颜色 |
|--------|-----|-----------|
| PHXZKA | ZDC | 喷砂镀铬      |

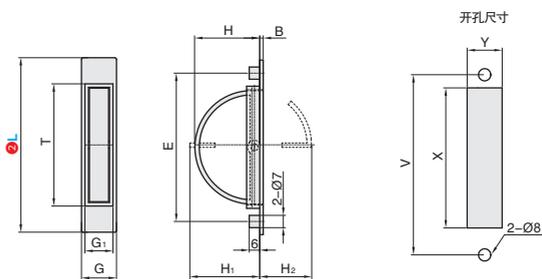

### 订购编号示例

①代号 - ② L  
PHXZKA - L100

PHXZKA



| 型号     |     | V   | G  | G <sub>1</sub> | T   | Y  | X   | H  | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | B   | 适用门板厚度<br>(mm) | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|--------|-----|-----|----|----------------|-----|----|-----|----|----------------|----------------|-----|----------------|------------------|
| ①代号    | ② L |     |    |                |     |    |     |    |                |                |     |                |                  |
| PHXZKA | 75  | 62  | 15 | 9              | 44  | 13 | 50  | 24 | 27             | 19             | 2   | 1.8            | 0.04             |
|        | 88  | 74  | 18 | 10             | 53  | 15 | 60  | 29 | 32             | 23             | 2.2 |                | 0.06             |
|        | 100 | 85  | 20 | 12             | 66  | 17 | 73  | 37 | 40             | 29             | 2   |                | 0.08             |
|        | 125 | 110 | 25 | 14             | 92  | 21 | 99  | 49 | 52             | 43             | 3   |                | 0.16             |
|        | 150 | 99  | 30 | 16             | 110 | 23 | 118 | 57 | 61             | 51             | 3.5 | 2.3            | 0.26             |



| 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 100~ |
| 通常   | 7工作日   | 现询   |



| 1-9  | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询  |