

旋转型拉手

标准型·外装型 / 带垫片型·外装型




大批量
订购
bulk order

■标准型·外装型



①代号	材质	表面处理	标配附件
PHXSJB	SUS304	-	-
PHXZJA	ZDC	喷砂镀铬	螺钉和盖帽
PHXZJB		镀香槟色	

拉
手

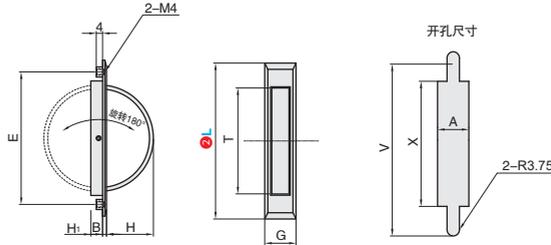

订购编号示例

①代号 - ② L
PHXSJB - L100

PHXSJB
PHXZJA
PHXZJB



视角标准：第一视角

型号		V	G	T	A	X	H	H ₁	B	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L									
PHXSJB PHXZJA PHXZJB	100	85	20	68	18	74	30	8	3	0.07
	115	99	28	82	23	91	35	9	3	0.13




小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

■带垫片型·外装型

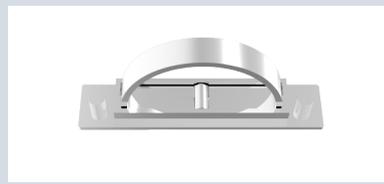

①代号	材质	表面处理 / 颜色
PHXZKA	ZDC	喷砂镀铬

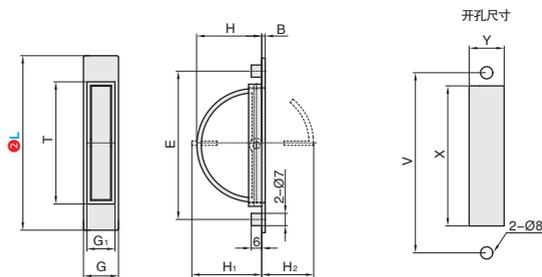

订购编号示例

①代号 - ② L
PHXZKA - L100

PHXZKA



视角标准：第一视角

型号		V	G	G ₁	T	Y	X	H	H ₁	H ₂	B	适用门板厚度 (mm)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L												
PHXZKA	75	62	15	9	44	13	50	24	27	19	2	1.8	0.04
	88	74	18	10	53	15	60	29	32	23	2.2		0.06
	100	85	20	12	66	17	73	37	40	29	2		0.08
	125	110	25	14	92	21	99	49	52	43	3		0.16
	150	99	30	16	110	23	118	57	61	51	3.5	2.3	0.26



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询