

圆形拉手 / 自动复位型圆形拉手

内装型·可折叠型 / 外装型

成本
经济型产品

大批量
订购
bulk order

■内装型·可折叠型


NEW
新产品



①代号	类型		M 材质	S 表面处理
PHYBHC PHYSHE	内装型	可折叠型	1215 SUS304	镀铬 镜面抛光

●特点:

握把部可 180° 折叠, 扳倒后不会产生障碍;
拉手折叠时有折叠紧扣功能 (临时固定功能);
拉手的截面形状采用易于抓握的圆形。

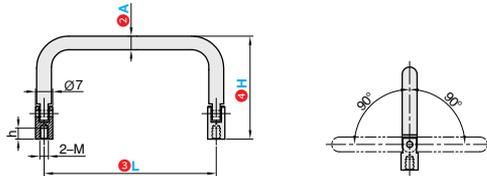

订购编号示例

①代号	-	② A	-	③ L	-	④ H
PHYBHC PHYSHE	-	A6	-	L60	-	H44

PHYBHC PHYSHE

视角标准: 第一视角

①代号		② A		③ L		④ H		h	M	参考重量 (kg/pcs)
PHYBHC PHYSHE	6	60	70	84	90	100	120	9	4	0.08
										0.09
										0.1
										0.11
										0.12
										0.14



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

■外装型

NEW
新产品






①代号	类型	安装孔	M 材质	S 表面处理
PHYBOA PHYSOA PHYBOB PHYSOB	自动复位型	3 通孔 4 通孔	Q235 SUS304 SPCC SUS304	镀铬 镜面抛光 镀铬 -

G1

拉手
手柄
合页
手轮

▲注意:
因弹簧作用, 当手离开抓手部位,
拉手即恢复如图状态。

●特点:
抓手部高出安装面, 易于抓握;
弹簧的挂扣部位于中央, 与传统产品相比, 弹簧更
不易脱落, 弹簧不会从挂扣部滑出。

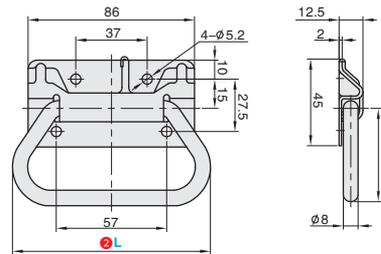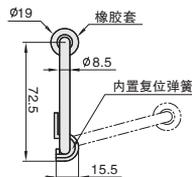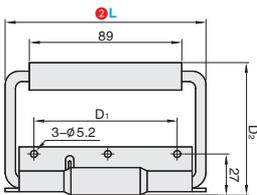

订购编号示例

①代号	-	② L
PHYBOA PHYSOA	-	L131

PHYBOA
PHYSOA

PHYBOB
PHYSOB

视角标准: 第一视角

型号		D ₁	D ₂	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	② L	86	82	PHYBOA	PHYSOA
PHYBOA PHYSOA	131			0.22	0.23

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L	0.15
PHYBOB PHYSOB	102	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询