

 





RoHS

①代号	类型	M材质		S表面处理	颜色
		本体	碰头		
DTKPWA	卡扣式	POM	PA	-	自然色
DTKPWB		PA	PA		黑色
DTKPWC		PA	PA		白色

母扣

公扣

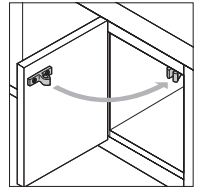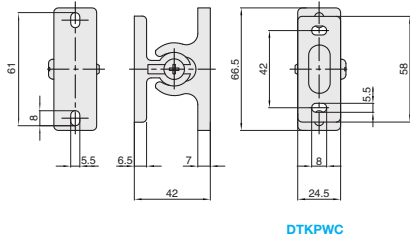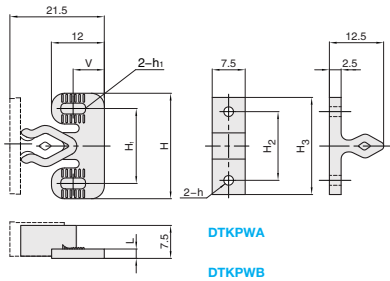

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格  
DTKPWA - 24

型号		推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kp/pcs)
①代号	②规格			
DTKPWC	66.5	2	2.5	0.09

型号		H	H <sub>1</sub>	V	H <sub>3</sub>	H <sub>2</sub>	L	h <sub>1</sub>	h	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量(kp/pcs)
①代号	②规格											
DTKPWA	24	24	17	7	22	15.5	2	2.5×5.5	2.5	3.1	2.7	0.0015
DTKPWA	26	26	18	6	24.5	17	2.5	3.3×6	3.3	2.2	1.7	0.002



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄  
合页门组件  
手柄/车轮拉手

