

门碰

滚轮式·外装型 / 卡扣式·卡槽型

大批量
订购
bulk order

■ 滚轮式·外装型




①代号	类型	材质			表面处理	颜色	
		本体	主体	滚轮	本体	滚轮	扣件
DTLBWA	滚轮式	SPCC	POM	PP	镀锌锌 (三价)	自然色	自然色

订购编号示例

①代号	-	②规格
DTLBWA	-	40

型号	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kp/pcs)
①代号 ②规格 DTLBWA 40	2.5	6.4	0.014

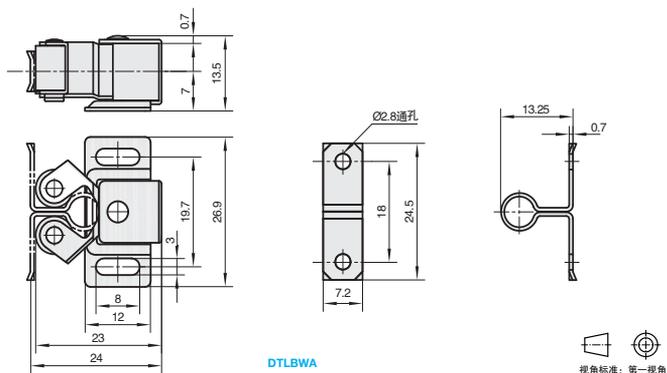

小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

■ 卡扣式·卡槽型




①代号	类型	材质			表面处理
		本体	扣件	碰头	
DTKPCA	卡扣式	POM	POM	PA	-

订购编号示例

①代号	-	②规格
DTZZWC	-	58

①代号	②规格	安装板厚	L	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kp/pcs)
DTKPCA	32	0.8	32.3	2	2	0.0045
		1	32.9			
		1.2	33.8			

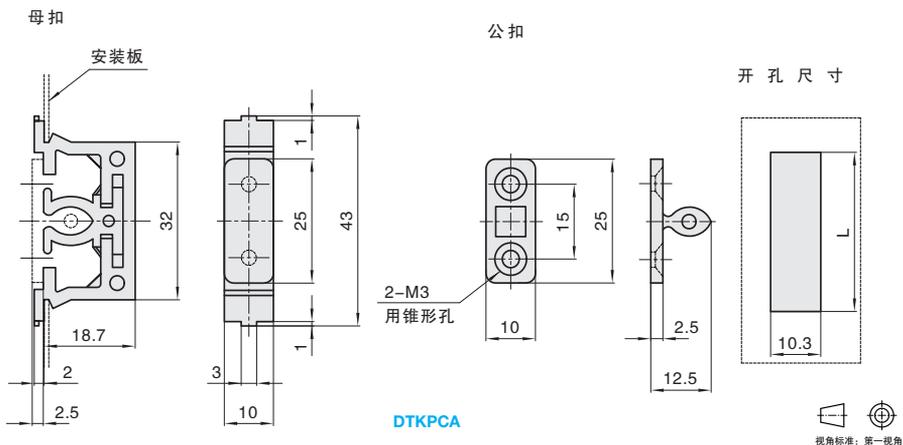

小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询