

平面锁 / 压缩杠杆式平面锁

把手按压转动式可调型·单点式·无锁芯 / 把手按压式

成本
经济型产品

隔天发货


■把手按压转动式可调型·单点式·无锁芯

NEW
新产品




CAD
2D/3D

①代号	类型		材质			表面处理		
			锁壳	把手	锁舌	锁壳	把手	锁舌
LKPZFJ	把手按压 转动式	无锁芯	ZDC5		S45C	镀铬	镀铬	镀锌
LKPZFM						喷塑黑		

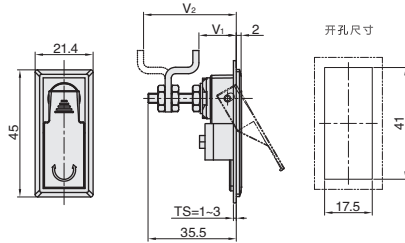

订购编号示例

①代号	②规格
LKPZFJ	4.5

 

型号		V1 (正)	V2 (反)	参考重量 (kg)
①代号	②规格	4.5~10.5	34.5~40.5	
LKPZFJ	4.5	10.5~16.5	28.5~34.5	
LKPZFM	10.5			




小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询


■把手按压式

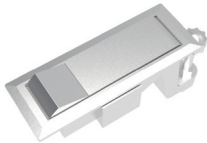

CAD
2D/3D


①代号	类型		材质			表面处理			参考重量 (kg)
			锁壳	把手	锁舌	锁壳	把手	锁舌	
LKPZFR	把手 按压式	无锁芯	ZDC	Q235	喷砂镀锌	镀锌		0.162	

- 特点：
具有锁紧功能；
快速开启，安装方便快捷；
调节螺钉可适用各种间距范围。

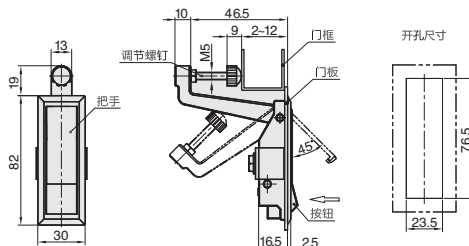

订购编号示例

 ①代号
LKPZFR



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

G1
门拉手
手柄
合页
手轮