


■带锁芯型




代号	材质	表面处理
LKYZGA	ZDC5	镀铬

●
通电方式: OFF-ON
额定电流: 0.2A 125VAC
接触电阻: 10Mili-Ohms Max
绝缘电阻: 200Meg-Ohms Min.(500VDC)
耐压强度: 1000VAC-1 Minute

L:25

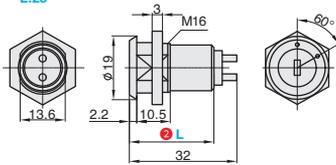


开孔尺寸

 


●
通电方式: OFF-ON
额定电流: 0.2A 125VAC
接触电阻: 10Mili-Ohms Max
绝缘电阻: 200Meg-Ohms Min.(500VDC)
耐压强度: 1000VAC-1 Minute

L:31

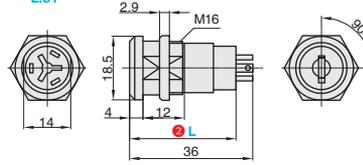


开孔尺寸

 


●
通电方式: OFF-ON
额定电流: 4A 125VAC, 2A 250VAC
接触电阻: 10Mili-Ohms Max
绝缘电阻: 500Meg-Ohms Min.(500VDC)
耐压强度: 1500VAC-1 Minute

L:38

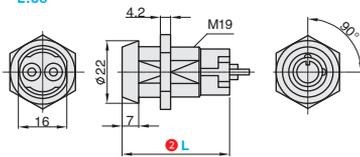


开孔尺寸

 


●
通电方式: OFF-ON
额定电流: 4A 125VAC, 2A 250VAC
接触电阻: 10Mili-Ohms Max
绝缘电阻: 500Meg-Ohms Min.(500VDC)
耐压强度: 1500VAC-1 Minute

L:39

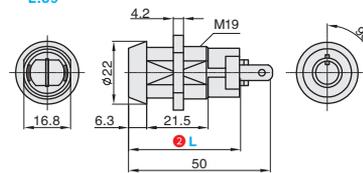

开孔尺寸

 

LKYZGA

订购编号示例

①代号	-	② L	-	③ 钥匙拔出类型
LKYZGA	-	25	-	X (单抽)

①代号	型号	② L	③ 钥匙拔出类型	TS	参考重量 (kg)
LKYZGA		25	X (单抽)	1~6	0.16
		31	Y (双抽)	1~9	
		38	X (单抽)	1~17	
		39	X (单抽)	1~16	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	咨询客服



1~9	10~
100%	另行报价