

圆柱锁

30 系列


成本
经济型产品

隔天发货


30 系列

	CAD 2D 3D		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">①代号</th> <th colspan="2">材质</th> <th colspan="3">表面处理</th> </tr> <tr> <th>锁壳</th> <th>锁芯</th> <th>锁舌</th> <th>锁壳</th> <th>锁芯</th> <th>锁舌</th> </tr> <tr> <td>LKYZJA</td> <td rowspan="2">ZDC5</td> <td>黄铜</td> <td rowspan="2">S45C</td> <td rowspan="2">镀亮铬</td> <td>-</td> <td rowspan="2">镀蓝白锌</td> </tr> <tr> <td>LKYZHY</td> <td>ZDC5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LKYZJB</td> <td></td> <td>黄铜</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>镀锌</td> </tr> <tr> <td>LKYZBU</td> <td colspan="2" rowspan="3">ZDC</td> <td>Q235</td> <td>喷塑 (蓝灰)</td> <td>镀锌</td> <td rowspan="3">镀蓝白锌</td> </tr> <tr> <td>LKYZDA</td> <td colspan="2" rowspan="2">S45C</td> <td colspan="2">镀亮铬</td> </tr> <tr> <td>LKYZDE</td> <td colspan="2">喷麻面黑</td> </tr> <tr> <td>LKYSDB</td> <td colspan="2">SUS304</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>		①代号	材质		表面处理			锁壳	锁芯	锁舌	锁壳	锁芯	锁舌	LKYZJA	ZDC5	黄铜	S45C	镀亮铬	-	镀蓝白锌	LKYZHY	ZDC5	-	LKYZJB		黄铜			-	镀锌	LKYZBU	ZDC		Q235	喷塑 (蓝灰)	镀锌	镀蓝白锌	LKYZDA	S45C		镀亮铬		LKYZDE	喷麻面黑		LKYSDB	SUS304				-	
	①代号	材质		表面处理																																																			
		锁壳	锁芯	锁舌	锁壳	锁芯	锁舌																																																
	LKYZJA	ZDC5	黄铜	S45C	镀亮铬	-	镀蓝白锌																																																
	LKYZHY		ZDC5			-																																																	
	LKYZJB		黄铜			-	镀锌																																																
	LKYZBU	ZDC		Q235	喷塑 (蓝灰)	镀锌	镀蓝白锌																																																
LKYZDA	S45C			镀亮铬																																																			
LKYZDE				喷麻面黑																																																			
LKYSDB	SUS304				-																																																		


- 特点：
锁舌旋转 90° 实现开启或锁闭功能；
可左旋或右旋开门；
具有锁紧功能；
IP 防护等级 IP54。

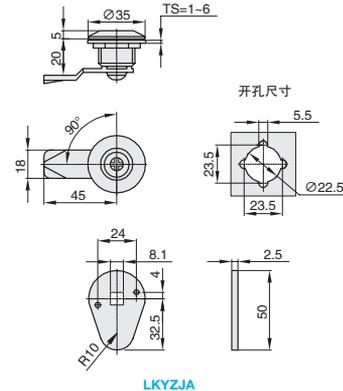


LKYZJA

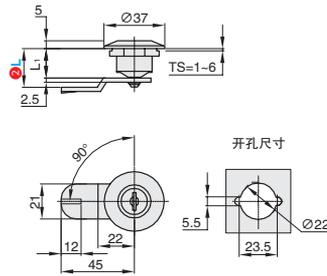

LKYZHY
LKYZJB

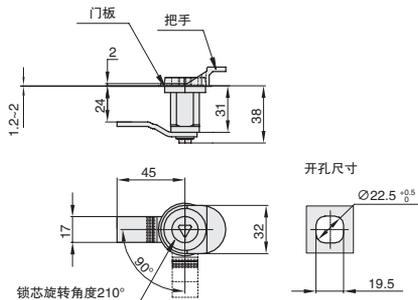

LKYZBU
LKYZDA

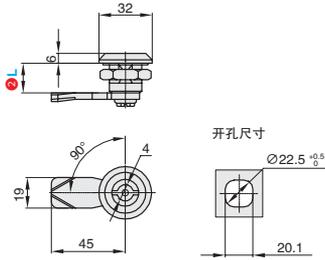

LKYZDE
LKYSDB

订购编号示例

①代号	-	②锁舌
LKYZJA	-	1 (单点锁舌)

型号		参考重量 (kg)
①代号	②锁舌	
LKYZJA	1 (单点锁舌) 3 (三点锁舌)	0.073
型号		参考重量 (kg)
①代号		
LKYZBU		0.141

订购编号示例

①代号	-	止口高度 ② L
LKYZHY	-	L20



型号		L ₁	TS (适用门板厚)	参考重量 (kg)
①代号	止口高度 ② L			
LKYZHY	20	20	1-6	0.0625
LKYZJB	21	16	1-6	0.1
LKYZDA	30	-	1~15	0.13
LKYZDE LKYSDB	40		1~25	0.15



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10-
100%	现询

G1
门拉手
手柄
合页
手轮