
 




**■曲面型外螺纹安装**



①代号	类型	④材质	⑤表面处理
HDEBCA	外螺纹型	Q235	镀铬
HDEBCB			镀亮铬



视角标准：第一视角



①代号 - ②M  
HDEBCA - M6

型号		L	B	D	d	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②M					
HDEBCA	6	48.5	14	16	10	0.048
	8	62.5	15.5	20	13	0.097
HDEBCB	5	40	10	13	8	0.03
	6	50	12	16	10	0.04
	8	63	14	20	12	0.11
	10	80	16	25	15	0.17




数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询




数量	1~9	10~
价格	100%	现询

**■锥柱型圆孔安装**



①代号	类型	④材质	⑤表面处理
HDEBXA	锥柱形手柄	1215MS	镀铬

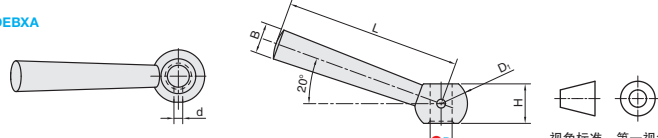

视角标准：第一视角



①代号 - ②L  
HDEBXA - D5

型号		L	D <sub>1</sub>	B	H	d	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②D						
HDEBXA	5	40	12	7	9	2	0.015
	6	50	14	8	10	2	0.019
	8	63	16	10	11	3	0.033
	10	80	20	12	14	3	0.066
	12	100	25	15	18	4	0.134
16	125	32	18	22	5	0.229	




数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询




数量	1~9	10~
价格	100%	现询

**■长型外螺纹安装**



①代号	类型	握柄部		螺杆	
		④材质	颜色	④材质	⑤表面处理
HDENDA	外螺纹带扳手槽型	ABS	黑色	1215MS	镀铬

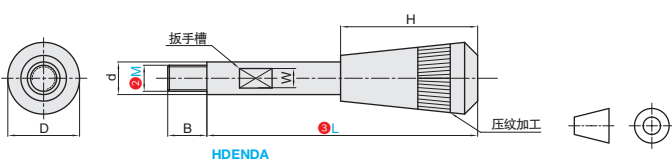

视角标准：第一视角



①代号 - ②M - ③L  
HDENDA - M8 - L83

型号		③L	B	D	d	H	W	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②M							
HDENDA	8	83 101 121	12	22	10	42	8	0.075
	10	125 150	14	25	12	50	10	0.135
	12	132 156	16	32	16	60	13	0.245



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄车轮拉手  
合页门组件

