




■标准型内/外螺纹安装

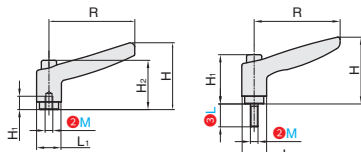

①代号	类型	主体		螺杆		
		M材质	颜色	M材质	S表面处理	
HDTZBB	直杆型	内螺纹型	ZDC	烤漆	S45C	发黑
HDTZBA			SUS304	抛光	SUS304	-
HDTZAB			SUS304	抛光	SUS304	-
HDTZAA	直杆型	外螺纹型	ZDC	烤漆	S45C	发黑
HDTZAB			SUS304	抛光	SUS304	-
HDTZAA			SUS304	抛光	SUS304	-



HDTZBB
HDTZBA
HDTZAB

HDTZAA
HDTZBA
HDTZAB



螺纹部上方有突起，可
轻易脱离螺母。



视角标准：第一视角

G1 手柄手柄拉手
合页门组件



①代号	-	②M	-	③L	-	④握柄颜色
HDTZBB	-	M4	-	L12	-	E
HDTZAA	-	M5	-	L12	-	M



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询


型号		参考重量(kg/pcs)								
①代号	②M	④握柄颜色	R	H ₂	L ₁	H	H ₁	HDTZBB	HDTZBA	HDTZAB
HDTZBB	4	E(黑色) M(橙色) Y(银灰色)	44	25.4	13	34.5	7	0.03	0.03	
	5							0.03	0.03	
	6							0.04	0.04	
	8							0.07	0.07	
	10							0.11	0.11	
HDTZBA	12		62.5	32.7	17.5	44.8	10	0.17	0.17	
	4		92	45.5	24	67.2	17			0.025
	6									0.035
HDTZAB	5									0.045
	6									0.045

型号		参考重量(kg/pcs)								
①代号	②M	③L	④握柄颜色	R	H ₁	L ₁	H	HDTZAA	HDTZAB	HDTZAA
HDTZAA	4	12 16 20 25	E(黑色) M(橙色) Y(银灰色)	44	25.4	13	34.5	0.03	0.03	
	5	12 16 20 25 32						0.03	0.03	
	6	12 16 20 25 32 40						0.04	0.04	
	8	16 20 25 32 40 50						0.07	0.07	
	10	20 25 32 40 50						0.15	0.15	
HDTZAB	12	25 32 40 50		62.5	32.7	17.5	44.8	0.17	0.17	
	4	12 16 20 25		77.5	37.7	21	53.7	0.22	0.22	
	6	12 16 20 25 32		92	45.5	24	67.2			0.025
HDTZAA	5	12 16 20 25 32								0.035
	6	12 16 20 25 32								0.045

■按压式外螺纹安装



①代号	类型	主体		螺杆		垫圈		止推垫圈		
		M材质	S表面处理	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理	M材质		
HDTZED	快速 手柄	外螺 纹型	带垫 圈	ZDC	静电 喷涂	Q235	镀锌	S45C	镀锌	PA (黑色)
HDTSED				SUS303	-	SUS303	-			

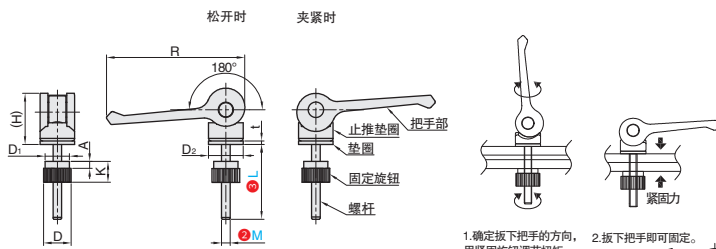

HDTZED

1. 确定扳下把手的方向，
用紧固旋钮调节扭矩。



视角标准：第一视角



①代号	-	②M	-	③L	-	④握柄颜色
HDTZED	-	M5	-	L30	-	E



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



型号		参考重量(kg/pcs)												
①代号	②M	③L	④握柄颜色	D	D ₁	D ₂	H	R	t	K	A	紧固力(N)	手柄负载(N)	参考重量(kg/pcs)
HDTZED	5	30 40	E(黑色)	16	14	20	29.5	80	2	12	4	1000	18	0.122
	6	40 50		14	14					2000	36	0.136		
	8	50 60		17	5					3000	78	0.17		