
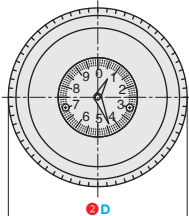
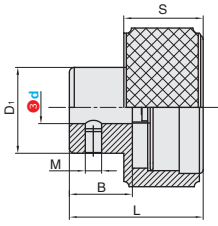




 
## ■ 压纹型



①代号	类型	安装方式	连轴部分		手轮主体	
			M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
HWBABA	压纹表盘型	螺钉锁紧型	ADC12	-	ADC12	烤漆(白色)
HWBABB						烤漆(黑色)

HWBABA  
HWBABB



视角标准：第一视角





①代号 - ②D - ③d - ④旋转方式 - ⑤比率


HWBABA - D65 - d10 - E - 10

型号		③d	④旋转方式	⑤比率	B	L	D <sub>1</sub>	S	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②D									
HWBABA	65	10	I(顺增) E(逆增)	10 15 20 30 50	22	54	32	36	6	0.24
HWBABB		12								



	数量分类	小单	中大单	大单
	数量	1~50	51~100	100~
	交货期	通常	7工作日	现询

	数量	1~9	10~
	价格	100%	现询

 
## ■ 压花型



①代号	类型	安装方式	联轴部分		手轮主体	
			M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
HWBABC	压花表盘型	螺钉锁紧型	ADC12	-	ADC12	烤漆(白色)

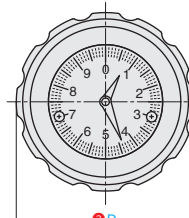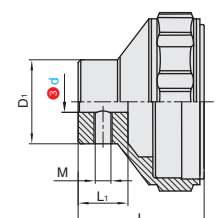HWBABC



视角标准：第一视角





①代号 - ②D - ③d - ④旋转方式 - ⑤比率

HWBABC - D68 - d10 - I - 10

型号		③d	④旋转方式	⑤比率	L	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②D								
HWBABC	68	10	I(顺增) E(逆增)	10 15 20 30 50	48	19	32	6	0.2
		12							

	数量分类	小单	中大单	大单
	数量	1~50	51~100	100~
	交货期	通常	7工作日	现询

	数量	1~9	10~
	价格	100%	现询



爱安特自营商城焕新登场, 线上下单, 疾速送达

400-6699-428

www.ant-fa.com

G1 手柄手轮拉手  
合页/门组件