


# 低重心脚轮/型材用脚轮

## ■平底活动型-重载型



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③材料代号	材质	颜色	轴承
CVBQXC	万向型	Q235	镀锌	-	NT	尼龙	黑色	双轴承
					NQ	强化尼龙	黑色	

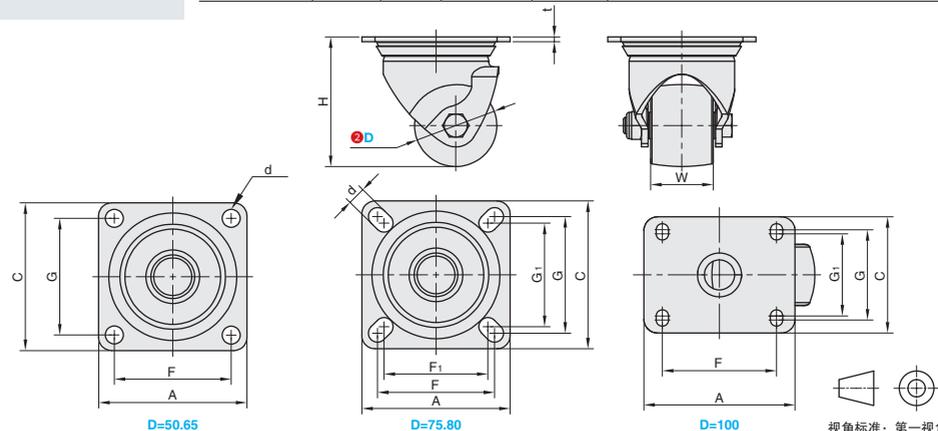

视图标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号  
CVBQXC - D50 - NT

①代号	型号			H	A	C	F	G	F <sub>1</sub>	G <sub>1</sub>	d	r	W	t	负载 (kg)	参考重量 (kg)
	②D	③材料代号														
CVBQXC	50			79	84	84	64	64	-	-	8.5	47	38	3.2	400	0.82
	65	NT		97	100	100	80	80	-	-	10.5	54	48	4.5	500	1.54
	75			107	100	100	80	80	75	75	10.5	54	48	4.5	600	1.63
	80	NQ		120	100	85	80	65	80	60	9	63	48	4.5	800	1.68
	100			140	150	110	121	80	105	59	13	72	48	4.5	900	2.16



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询




数量	1-9	10~
价格	100%	现询

## ■固定型-中重载型



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③材料代号	材质	颜色	轴承
CVPBGY	固定型	Q235A	烤漆 (墨绿)	-	SD	圆边人造橡胶	灰色	单轴承
					UH	聚氨酯	橙色	
					PP	聚丙烯	黄色	

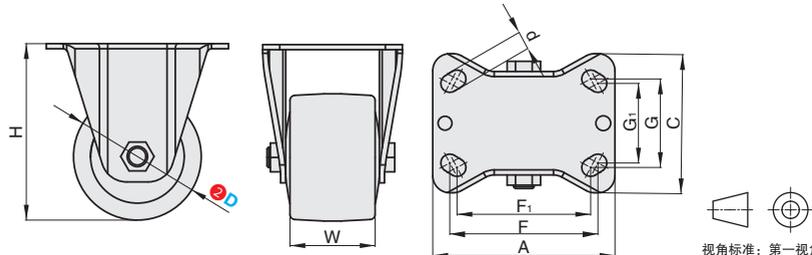

视图标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号  
CVPBGY - D100 - SD

①代号	型号			W	H	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	容许负载 (KG)
	②D	③材料代号											
CVPBGY	100				142								250
	125	SD		45	164	114	102	91.2	75.5	75.5	67	11	300
	150	UH			190								350
	200	PP			240								400



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询