

静音脚轮

固定型 - 中轻载型 / 平底活动型 - 中轻载型



■固定型 - 中轻载型·美式底板




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVFBGL	固定型	Q235A	镀锌	-	US	高弹性聚氨酯	蓝色	单滚珠

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVFBGL - D100 - US

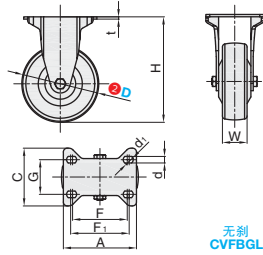

型号		③轮部代号	H	W	t	A	C	F	F ₁	G	d	d ₁	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D													
CVFBGL	75	US	111	32	3	95	75	71	76	45	8.5	10.5	90	0.53
	100		105										1.17	
	125		150										1.75	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

■平底活动型 - 中轻载型




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVFBQL CVFBCL	平底活动型	Q235A	镀锌	- 塑料双刹	US	高弹性聚氨酯	蓝色	单滚珠

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVFBQL - D100 - US

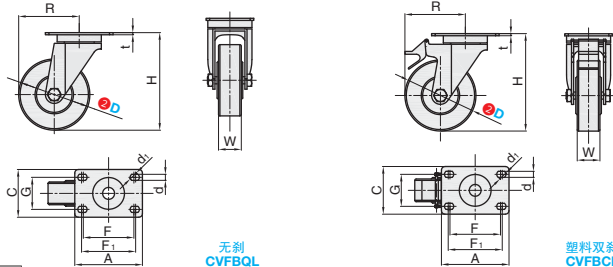

型号		③轮部代号	H	t	R	W	A	C	F	F ₁	G	d	d ₁	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)	
①代号	②D														CVFBQL	CVFBCL
CVFBQL CVFBCL	75	US	111	3	71	32	95	67	71	76	45	8.5	10.5	90	0.713	0.733
	100		85		105									0.800	0.847	
	125		96		150									0.918	0.96	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询