

低重心脚轮

固定型 - 重载型 / 平底活动型 - 重载型




大批量
订购
bulk order

■固定型 - 重载型



库存

①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	③代号	材质	颜色	轴承
CVLSG	固定型	SUS304	-	-	日式	N	尼龙	黑色	双滚珠轴承

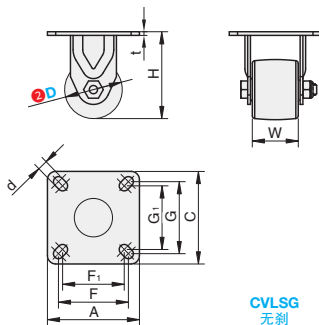

CVLSG
无刹



订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVLSG - D65 - N

型号		③轮部代号	H	W	A	C	F	F1	G	G1	d	t	容许载荷 (Kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D													
CVLSG	65	N	95	50	100	100	80	71	80	71	11	4	500	0.743
	75		600										0.826	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

■平底活动型 - 重载型




库存

①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	③代号	材质	颜色	轴承
CVLSQ	平底活动型	SUS304	-	-	日式	N	MC 尼龙	黑色	双滚珠轴承
CVLSC				塑料单刹					

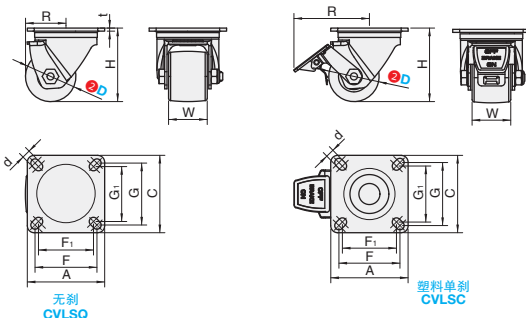

无刹
CVLSQ

 塑料单刹
CVLSC



- 特点:
·采用不锈钢轴承。

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVLSQ - D65 - N

型号		③轮部代号	H	W	A	C	G	G1	F	F1	d	R	R1	t	容许载荷 (Kg)	参考重量 (Kg)	
①代号	②D															CVLSQ	CVLSC
无刹 CVLSQ 塑料单刹 CVLSC	65	N	95	50	100	100	80	71	80	71	11	52.5	97.4	4	500	1.102	1.153
	75		600													1.182	1.246



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询