

# 低重心脚轮

固定型 - 中载型 / 固定型 - 重载型


 

 



## ■固定型 - 中载型




库存


①代号	支架				轮材	轴承		
	类型	材质	表面处理	刹车形式		回转部	轮部	
CVLBGY CVLBQY CVLBQYA CVLBQYB	单轮型	固定型	Q235A	镀锌	-	尼龙 (黑色)	无	双轴承
		平底活动型				电木 (黑色)		
						尼龙 (黑色)		
						电木 (黑色)		

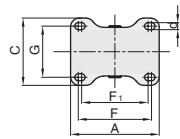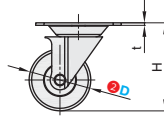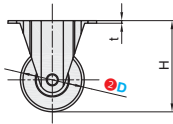

固定型  
CVLBGY  
CVLBQY

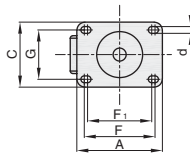

万向型  
CVLBQYA  
CVLBQYB

 

### 订购规格示例

①代号	-	② D
CVLBGY	-	D75

型号		H	t	W	A	C	F	G	F <sub>1</sub>	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)			
①代号	② D												CVLBGY	CVLBQY	CVLBQYA	CVLBQYB
固定型 CVLBGY CVLBQY 万向型 CVLBQYA CVLBQYB	75	107	3	46	104	79 (82)	86	60	78	8.2	60	300	0.68	0.83	1.00	1.17

⚠ ( ) 内尺寸为 CVLBQYA/CVLBQYB。



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

## ■固定型 - 重载型


 



库存


①代号	支架				轮材	轴承		
	类型	材质	表面处理	刹车形式		颜色	回转部	轮部
CVPBGX	固定型	Q235A	烤漆 (墨绿)	-	尼龙 (黑色)	黑色	无	双滚珠

### ●特点

- 超低结构以及独特的方钢碗双轨道圆弧形的的设计, 更耐重、更具实用性。
- 轮面一次注塑成型, 坚固耐磨, 抗老化。
- 适用于长期固定的精密机器, 重负载化低速搬运 (<2KM/H)。
- 使用温度为 -35~80°C。
- 轮子表面邵氏硬度为 65D。

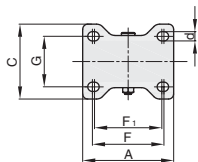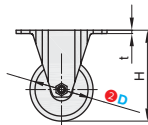

无刹  
CVPBGX

 

### 订购规格示例

①代号	-	② D
CVPBGX	-	D63

型号		H	t	W	A	C	F	G	F <sub>1</sub>	d	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	② D												
CVPBGX	63	96	4	50	108	89	85	60	80	11	4	400	0.62
	75	108										500	0.69
	100	133.5										800	0.76



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询