

一体式脚轮

平底活动型 - 中重载型





■平底活动型 - 中重载型


进口产品



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVBBKXC	平底活动型	Q235A	镀锌	-	NQ	强化尼龙	黑色	双轴承
					NT	MC 尼龙	蓝色	双轴承
					NW	尼龙(导电性)	黑色	双轴承

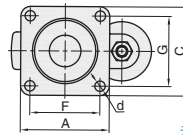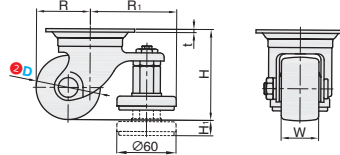

无刹
HQ-CVBBKXC

 

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
HQ-CVBBKXC - D65 - NQ

型号		③轮部代号	H	H ₁	A	C	F	G	W	R	R ₁	d	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)		
①代号	②D														NQ	NT	NW
HQ-CVBBKXC	65	NQ NT NW	92	8	90	90	71	71	38	54.5	88	10.5	3.2	300	1.175	1.19	1.195
	75		106	10											59.5	1.26	1.29



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询





1~9	10~
100%	现询

■平底活动型 - 中重载型





库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVBBKYA	平底活动型	Q235A	镀锌	-	N	尼龙	黑色	双滚珠
CVBBKY			电泳(黑色)		NE	尼龙	黑色	双滚珠

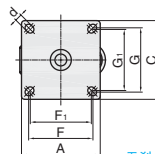 

无刹
CVBBKYA

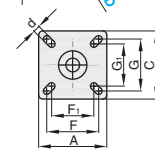 

无刹
CVBBKY



订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVBBKYA - D65 - N

型号		③轮部代号	H	H ₁	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	R	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D														
CVBBKYA CVBBKY	42	N	97	15	41	120	120	98	93	98	93	62.5	11	150	1.24
	50		102												
	62	NE	79	10	38	84	84	64	52	64	52	64	8.5	150	1.16



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询