

进口脚轮

平底活动型 - 中载型




■平底活动型 - 中载型

进口产品



①代号	类型	脚架				轮部			
		M 材质	S 表面处理	刹车形式	底板标准	③材料代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVBQY	平底活动型	Q235A	镀锌	-	日式	UJ	聚氨酯	蓝色	轴承
HQ-CVBUY				五金双刹		RA	橡胶	黑色	双轴承

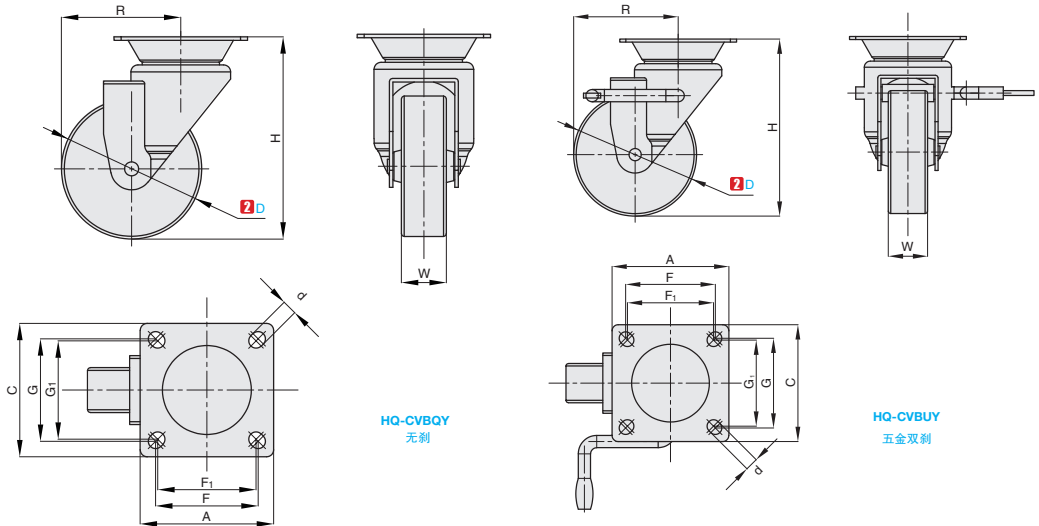

订购编号示例

①代号 - ② D - ③材料代号
 HQ-CVBQY - D150 - UJ



型号			H	R	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	容许载荷 (kg)		参考重量 (kg)			
①代号	② D	③材料代号											UJ	RA	HQ-CVBQY		HQ-CVBUY	
													UJ	RA	UJ	RA		
无刹 HQ-CVBQY 五金双刹 HQ-CVBUY	100	UJ RA	144	85	32	95	95	73	70	73	70	10.5	170	120	1.25	1.16	1.38	1.28
	130		177	105	38	105	105	82	79	82	79	11	260	180	2.12	2.03	2.36	2.26
	150		198	120	42	120	120	93	87	93	87	11	300	200	2.49	2.40	2.74	2.64
	200		250	158	45	140	140	115	105	115	105	11	370	250	4.17	4.08	4.44	4.34



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	另行报价

G3
脚轮