

# 进口 AGV 脚轮

## 固定型 / 平底活动型 - 中重载型



大批量  
订购


### ■ 固定型 - 中重载型



① 代号	支架				轮部			
	类型	[M] 材质	[S] 表面处理	刹车形式	③ 代号	[M] 材质	颜色	轴承
HQ-CVGBGY	固定型	Q235A	喷涂 (墨绿色)	-	UV	聚氨酯	白色	四球轴承

#### 订购规格示例

① 代号 - ② D - ③ 轮部代号  
 HQ-CVGBGY - D100 - UV

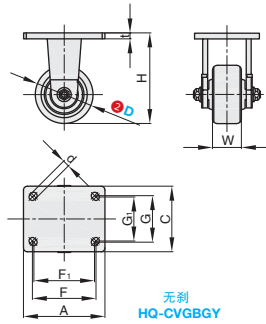

无刹  
HQ-CVGBGY



视角标准：第一视角

型号		③ 轮部代号	H	W	t	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D													
HQ-CVGBGY	100	UV	156	50	10	140	112	110	105	80	75	11	400	4.50



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询


### ■ 平底活动型 - 中重载型



① 代号	支架				轮部			
	类型	[M] 材质	[S] 表面处理	刹车形式	③ 代号	[M] 材质	颜色	轴承
HQ-CVGBQY	平底活动型	Q235A	喷涂 (墨绿色)	-	UV	聚氨酯	白色	四球轴承

#### 订购规格示例

① 代号 - ② D - ③ 轮部代号  
 HQ-CVGBQY - D100 - UV

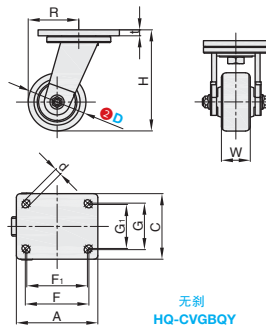

无刹  
HQ-CVGBQY



视角标准：第一视角

型号		③ 轮部代号	H	W	t	R	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D														
HQ-CVGBQY	100	UV	156	50	10	85	140	112	110	105	80	75	11	400	4.90



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

G3  
脚轮