

# 减震脚轮

固定型 - 轻载型 / 平底活动型 - 轻载型


大批量  
订购  
bulk order

## ■固定型 - 轻载型

进口  
产品



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVJSGL	固定型	SUS304	-	-	UX	聚氨酯 (防静电)	黄色	单轴承

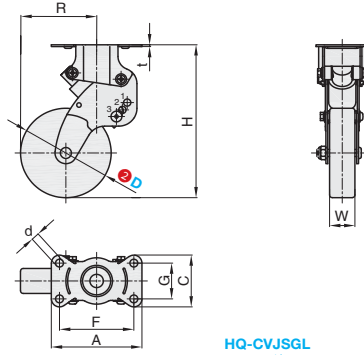

### 订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号  
HQ-CVJSGL - D100 - UX

型号		③轮部代号	H	W	t	R	A	C	F	G	d	容许载荷 (kg) 三挡可选			参考重量 (kg)
①代号	②D											1档	2档	3档	
HQ-CVJSGL	100	UX	148~171	28	2	84~107	100	58	82	40	8.8	10.2	20.4	30.6	0.76
	125		167~193	32		103.5~128.5						0.86			



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



优惠价	1-9	10~
100%	100%	现询




视角标准：第一视角

## ■平底活动型 - 轻载型

进口  
产品



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVJSQL	平底 活动型	SUS304	-	-	UX	聚氨酯 (防静电)	黄色	单轴承

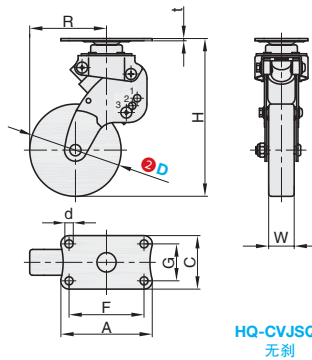

### 订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号  
HQ-CVJSQL - D100 - UX

型号		③轮部代号	H	W	t	R	A	C	F	G	d	容许载荷 (kg) 三挡可选			参考重量 (kg)
①代号	②D											1档	2档	3档	
HQ-CVJSQL	100	UX	148~171	28	2.5	84~107	100	58	82	40	8.8	10.2	20.4	30.6	0.90
	125		167~193	32		104~129						1.03			



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



优惠价	1-9	10~
100%	100%	现询



视角标准：第一视角

脚  
轮