

 
# 进口低重心脚轮




## ■ 美式顶板-固定型-中重载




①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVLBGY	固定型	Q235A	镀锌	-	美式	NN	玻纤增强尼龙	黑色	双滚珠
HQ-CVLBGYB			电泳(黑色)						



安装面  
D50

 

安装面  
D75, 75A

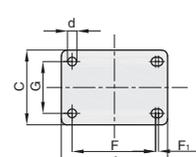

Ø10通孔\*


▲ \* 仅 D75A 中心有 Ø10 通孔。

视角标准：第一视角





①代号 - ②D - ③材料代号  
 HQ-CVLBGY - D50 - NN


## ■ 日式顶板-平底活动型-重载型

 

①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVLBQX	平底活动型	Q235A	镀锌	-	日式	NT	MC 尼龙	蓝色	双轴承
						NW	尼龙(导电性)	黑色	
						JA	苯酚		

 

 

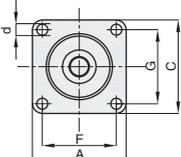

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号  
 HQ-CVLBQX - D50 - NT



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快 5 个工作日出货!



400-6699-428



www.ant-fa.com