





## ■ 平底活动型-中轻载型

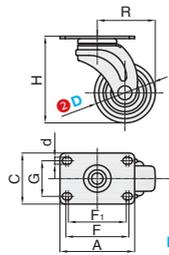

| ①代号       | 支架    |    |      | 轮部    |       |    |       |
|-----------|-------|----|------|-------|-------|----|-------|
|           | 类型    | 材质 | 刹车形式 | ③材料代号 | 材质    | 颜色 | 轴承    |
| HQ-CVMPQL | 平底活动型 | PA | -    | SG    | 超级人造胶 | 灰色 | 单滚珠轴承 |
| HQ-CVMPCL | 平底活动型 | PA | 塑料双刹 | SG    | 超级人造胶 | 灰色 | 单滚珠轴承 |



无刹  
HQ-CVMPQL

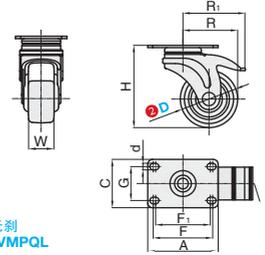

塑料双刹  
HQ-CVMPCL

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号  
 HQ-CVMPQL - D75 - SG

| ①代号               | 型号  |       |  | H   | W  | R   | R <sub>1</sub><br>双刹 | A  | C  | F  | F <sub>1</sub> | G  | d   | 容许载荷 (kg) | 参考重量 (kg) |           |
|-------------------|-----|-------|--|-----|----|-----|----------------------|----|----|----|----------------|----|-----|-----------|-----------|-----------|
|                   | ②D  | ③材料代号 |  |     |    |     |                      |    |    |    |                |    |     |           | HQ-CVMPQL | HQ-CVMPCL |
| 无刹                | 75  |       |  | 108 |    | 72  | 95                   |    |    |    |                |    |     | 70        | 0.41      | 0.46      |
| HQ-CVMPQL<br>塑料双刹 | 100 | SG    |  | 141 | 32 | 87  | 86                   | 92 | 63 | 78 | 71             | 45 | 8.6 | 80        | 0.64      | 0.69      |
| HQ-CVMPCL         | 125 |       |  | 175 |    | 115 | 115                  |    |    |    |                |    |     | 100       | 0.73      | 0.81      |



| 数量分类 | 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|------|--------|------|
| 数量   | 1~50 | 51~100 | 101~ |
| 交货期  | 通常   | 7工作日   | 现询   |




| 数量 | 1~9  | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询  |

## ■ 固定型-轻载型



| ①代号       | 支架  |        |      |      | 轮部    |          |    |     |
|-----------|-----|--------|------|------|-------|----------|----|-----|
|           | 类型  | 材质     | 表面处理 | 刹车形式 | ③材料代号 | 材质       | 颜色 | 轴承  |
| HQ-CVJSGL | 固定型 | SUS304 | -    | -    | UX    | 聚氨酯(防静电) | 黄色 | 单轴承 |

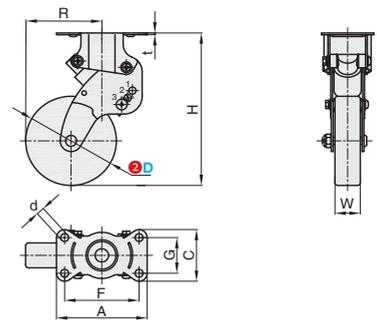

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号  
 HQ-CVJSGL - D100 - UX

| ①代号       | 型号  |       |  | H       | W  | t           | R      | A   | C  | F  | G  | d   | 容许载荷 (kg) 三挡可选 |      |      | 参考重量 (kg) |
|-----------|-----|-------|--|---------|----|-------------|--------|-----|----|----|----|-----|----------------|------|------|-----------|
|           | ②D  | ③材料代号 |  |         |    |             |        |     |    |    |    |     | 1档             | 2档   | 3档   |           |
| HQ-CVJSGL | 100 | UX    |  | 148~171 | 28 | 2           | 84~107 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 10.2           | 20.4 | 30.6 | 0.76      |
|           | 125 |       |  | 167~193 | 32 | 103.5~128.5 |        |     |    |    |    |     |                |      |      |           |



| 数量分类 | 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|------|--------|------|
| 数量   | 1~50 | 51~100 | 101~ |
| 交货期  | 通常   | 7工作日   | 现询   |



| 数量 | 1~9  | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询  |