
 


①代号	③轮部代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVWBX	JA	苯酚	黑色	滚珠 双轴承
	NQ	强化尼龙		
	NT	MC 尼龙		
	NW	导电性 MC 尼龙		

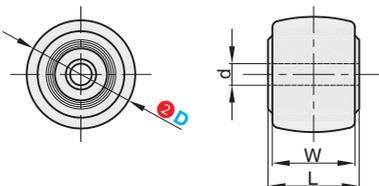



视角标准：第一视角

⚠ 仅用于脚轮更换轮，如做其他用途请于本公司确认。

①代号
HQ-CVWBX

-

②D
D50

-

③轮部代号
AF

型号		③轮部代号	L	W	d	容许载荷 (kg)				参考重量 (kg)			
①代号	② D					JA	NQ	NT	NW	JA	NQ	NT	NW
HQ-CVWBX	50	JA NQ	42	38	10.2	400	300	400	400	0.13	0.17	0.15	0.15
	65	NT NW	51.5	48	16.1	500	400	600	600	0.20	0.23	0.20	0.20
	75					600	500	700	700	0.40	0.40	0.43	0.43

	数量分类	小单	中大单	大单		数量	1-9	10~
	数量	1-50	51-100	101~		价格	100%	现询
	交货期	通常	7 工作日	现询				