


 
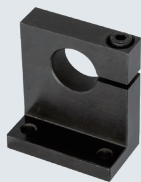


★ 产品特点：可在不损伤导向轴的情况下实现联接，安装简单。



①代号		④材质	⑤表面处理	⑥附件
选择型	指定型			
SSRB	SSRBF	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓(发黑)
SSRE	SSREF		无电解镀锌	
SSRN	SSRNF	不锈钢	-	1个内六角螺栓(不锈钢)
SSRC	SSRCF	铝合金	本色阳极氧化	

- ▲ 如果对防锈性能有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理、不锈钢材质和铝合金材质产品。
- ▲ 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
- ▲ 四氧化三铁保护膜，无电解镀锌产品带有防锈油。

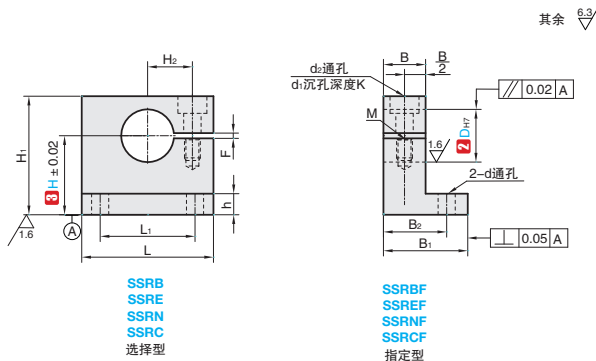

①代号 - ②内径D - ③高度H
SSRB - D10 - H20

①代号	②内径D		③H高度		主要尺寸															
	D	公差H7	选择型	指定型 (最小单位0.1mm)	L	H ₁	B	h	B ₁	B ₂	L ₁	d	H ₂	紧固螺栓M	d ₂	d ₁	K	F		
(选择型) SSRB SSRE SSRN SSRC	(指定型) SSRBF SSREF SSRNF SSRCF	8	+0.015	15 20 25 30 40	15.0 ~ 40.0		H+8													
		10	0	20 25 30	20.0 ~ 30.0	32	H+9						22	11						
		12		20 25 30	20.0 ~ 30.0		H+10	10	6	22	16		4.5		M4深度8	4.5	8	4.5		
		13	+0.018	20 25 30	20.0 ~ 30.0		H+11								13					
		16	0	20 25 30 40	20.0 ~ 40.0	38	H+13							28	14					2
		20		25 30 40 50 60	25.0 ~ 60.0		H+15								17					
	25	+0.021	30 40 50 60	30.0 ~ 60.0	50	H+18	16	8	32	24	36	6.5	18		M6深度12	6.6	11	6.5		
	30	0	30 40 50 60	30.0 ~ 60.0		H+21														
	35	+0.025	40 50 60	40.0 ~ 60.0	73	H+24	20	10	38	29	55	9	26		M8深度16	9	14	9	3	
	40	0	40 50 60 80	40.0 ~ 80.0		H+27							27							

- ▲ 可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。
- ▲ 内径D按公差H7加工后进行开口加工。有可能因加工增至H8左右。



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分型号 7天发货，请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-50	51~
交货期	通常	另行报价

