



# 垫片环

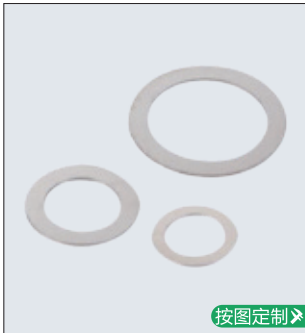

## ■ 固定型



固定型	材质	硬度	厚度 (T) 公差								
			0.01	0.02	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
GRAX	不锈钢	370 ~ 430HV	±0.003		±0.005		±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
GRBX	黄铜	-	-	-	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
GRCX	相当于 SPCC	-	-	-	-	-	±0.03		±0.04	±0.06	±0.11

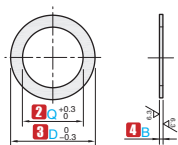

(ψ)



视角标准：第一视角

1 代号	内径 2 Q	3 D	4 B
2	(3)	4 5 6	0.01
	(4)	5 6 7 8 (9) 10	
3	(5)	6 7 8 (9) 10 12 13	0.02
		7 8 (9) 10 12 (13) 14 (15) 16	
4		8 (9) 10 12 (13) 14 (15) 16 (18)	0.03
		(10) 12 (13) 14 (15) 16 18 20	
5		12 (13) 14 (15) 16 18 20	仅 GRAX
		(15) 16 18 20 21 22	
6		18 20 21 22 24	仅 GRAX/ GRBX
		20 21 22 24 28	
7		20 21 22 24 28 30 32	0.1
		24 28 30 32 35 40	
8		28 30 32 35 40	0.2
		30 32 35 40 42	
9		32 35 40 42 45	0.3
		35 40 42 45 50	
10		42 45 50 55	0.5
		45 50 55	
11		50 55	1.0



订购编号示例

1 代号 - 2 Q - 3 D - 4 B  
GRAX - Q10 - D12 - B1.0



交货期

5 天发货

数量分类	标准订单 小单	标准订单 大单	特殊订单 大单
数量	1~500	501~	1001~
交货期	通常	加5天	另报价

▲ 常州工厂发货。  
▲ 部分产品型号 7 天发货，请以报价为准。

▲ 当D=2, Q=3时, 厚度B0.5、B1.0不适用GRAX。 当D=3, Q=4时, 厚度B0.5、B1.0不适用GRAX。  
▲ 带( )的D仅适用于GRAX。