


金属轴环 肩型

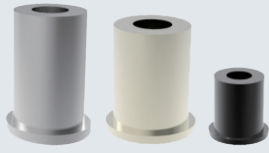




按图定制


| ①代号 | | ④材质 | ⑤表面处理 | 硬度 |
|--------|-------|--------|----------|----------|
| 普通级 | 精密级 | | | |
| MCQKD | MCQLD | 一般结构用钢 | - | - |
| MCAKD | MCALD | | 四氧化三铁保护膜 | |
| MCBKD | MCBLD | | 无电解镀锌 | |
| MCADKD | - | 黄铜 | - | - |
| MCKKD | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | - |
| MCLKD | - | | 黑色阳极氧化处理 | |
| MCEKD | - | 不锈钢 | - | - |
| MCAEKD | - | 一般结构用钢 | - | 45~50HRC |
| MCCKD | - | | 四氧化三铁保护膜 | |
| MCDKD | - | | 无电解镀锌 | |
| MCAAKD | - | 合金工具钢 | - | 55HRC~ |
| MCSKD | MCSLD | 不锈钢 | - | 45~50HRC |

▲ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。


普通级

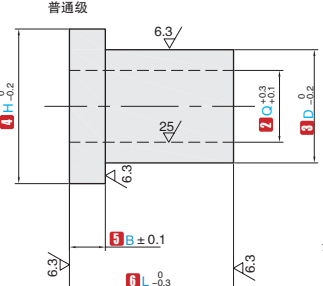

精密级

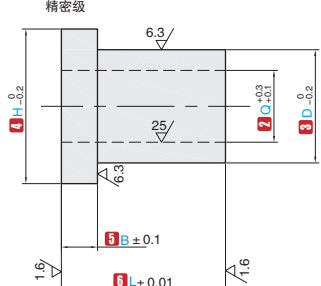

全周C0.5以下

 

视角标准：第一视角



①代号 - ②Q - ③D - ④H - ⑤B - ⑥L
 MCQKD - Q3.0 - D5.0 - H10.0 - B3 - L20.0

普通级

| ①代号 | ②Q 指定单位 0.5mm (Q尺寸3以上) | ③D | ④H | ⑤B 指定单位 1mm | ⑥L 指定单位 0.1mm |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| MCQKD | | 4~10 (指定单位 0.5mm) | 6.0~20.0 (指定单位 0.5mm) | | |
| MCAKD | | 10.5~20.0 (指定单位 0.5mm) | 12.5~30.0 (指定单位 0.5mm) | | |
| MCBKD | | | | | |
| MCADKD | (选择) 2.0 | 21~30 (指定单位 1mm) | 23~40 (指定单位 1mm) | 1~20 (B≤L-1) 注： MCADKD (0≤B≤L-2) | 10.0~100.0 (L≤Q×8) |
| MCKKD | 2.6 | | | | |
| MCLKD | (指定单位 0.5mm) | 31~40 (指定单位 1mm) | 33~50 (指定单位 1mm) | | |
| MCEKD | 3.0~55.0 | | | | |
| MCAEKD | | 41~50 (指定单位 1mm) | 43~60 (指定单位 1mm) | | |
| MCCKD | | | | | |
| MCDKD | | 51~60 (指定单位 1mm) | 53~70 (指定单位 1mm) | | |
| MCAAKD | | | | | |
| MCSKD | | | | | |

▲ D-Q的加工条件
 10.0≤L≤50.0→(D-Q)/2≥1
 50.1≤L≤100.0→(D-Q)/2≥3

▲ D-Q的加工条件
 (MCAAKD-MCADKD)
 4≤D≤10→Q≤D-2
 10.5≤D≤30→Q≤D-4
 31≤D≤60→Q≤D-6

▲ H-D≥2
 ▲ D/10≤L≤Q×8

精密级

| ①代号 | ②Q 指定单位 0.5mm (Q尺寸3以上) | ③D | ④H | ⑤B 指定单位 0.5mm | ⑥L 指定单位 0.1mm |
|-------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| MCQLD | | 4~10 (指定单位 0.5mm) | 6.0~20.0 (指定单位 0.5mm) | | |
| MCALD | | 10.5~20.0 (指定单位 0.5mm) | 12.5~30.0 (指定单位 0.5mm) | 1.0~20.0 | 10.0~64.0 (L≤Q×8) |
| MCBLD | | | | | |
| MCSLD | (选择) 2.0 | 21~30 (指定单位 1mm) | 23~40 (指定单位 1mm) | 2.0~20.0 | |
| | 2.6 | | | | |
| | (指定单位 0.5mm) | 31~40 (指定单位 1mm) | 33~50 (指定单位 1mm) | | 10.0~100.0 (L≤Q×8) |
| | 3.0~55.0 | | | | |
| | | 41~50 (指定单位 1mm) | 43~60 (指定单位 1mm) | 3.0~20.0 | |
| | | 51~60 (指定单位 1mm) | 53~70 (指定单位 1mm) | | |

▲ D-Q的加工条件
 4≤D≤10→Q≤D-2
 10.5≤D≤30→Q≤D-4
 31≤D≤60→Q≤D-6

▲ H-D≥2
 ▲ B≤L-1
 ▲ D/10≤L≤Q×8



交货期

5天发货

| 数量分类 | 标准订单 | 特殊订单 |
|------|-------|------|
| | | 小单 |
| 数量 | 1~200 | 201~ |
| 交货期 | 5天发货 | 另行报价 |

▲ 常州工厂发货。
 ▲ 部分产品型号 7天发货，请以报价为准。



爱安特自营商城焕新登场，注册有礼，一键直达



400-6699-428



www.ant-fa.com