

A·B尺寸固定型		A·B尺寸指定型		M材质	A硬度	颜色
无粘胶型	有粘胶型	无粘胶型	有粘胶型			
PPJDZ	PPJDA	PPJDB	PPJDC	耐磨聚氨酯	肖氏A90	深棕色
PPKDZ	PPKDA	PPKDB	PPKDC		肖氏A70	
PPLDZ	PPLDA	PPLDB	PPLDC	耐热聚氨酯	肖氏A90	茶褐色

▲ 粘胶耐热温度80°C。

精度基准


T 公差

T	公差
0.5	±0.2
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~30	±0.5


A·B 公差

A·B	公差
200 以下	±0.5
201~300	±1.0
301~400	±1.2
401~500	±1.5



A尺寸固定型  
正方形

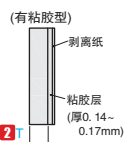

A·B尺寸指定型  
标准型

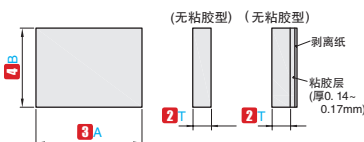

带状型

  

视角标准：第一视角



①代号 - ②T - ③A - ④B  
 PPJDZ - T10 - A300  
 PPJDB - T10 - A150 - B120

正方形

型式		②T	③A
①Type			
无粘胶型 PPJDZ PPKDZ PPLDZ	有粘胶型 PPJDA PPKDA PPLDA	(1)	300 500
		(2)	
		3	
		4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		15	

A·B尺寸指定型 标准型

型式			指定单位1mm	
①Type			③A	④B
PPJDB PPKDB PPLDB	PPJDC PPKDC PPLDC	肖氏硬度(A90) 肖氏硬度(A70) 肖氏硬度(A90)	(1)	10~500 10~500
			(2)	
			3	
			4	
			5	
			6	
			8	
			10	
			15	

▲ T(1), (2)仅适用于耐磨聚氨酯

▲ A≥B≥T

型式		A选择	
Type		T	带状型
无粘胶型 PPJDZ PPKDZ PPLDZ	有粘胶型 PPJDA PPKDA PPLDA	(1)	3
		(2)	5
		3	10
		4	20
		5	30
		6	40
		8	50
		10	80
		15	100



交货期


5天发货



使用示例

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	1~30	31~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州工厂发货。  
 ▲ 部分产品型号7天发货，请以报价为准。

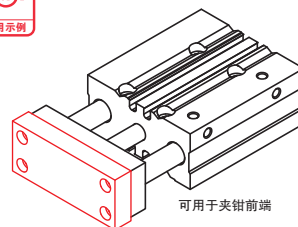

可用于夹钳前端

