 



按图定制

类型	材质	表面处理
PADBP	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
PADEP		无电解镍
PADNP	不锈钢	-

⚠ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。

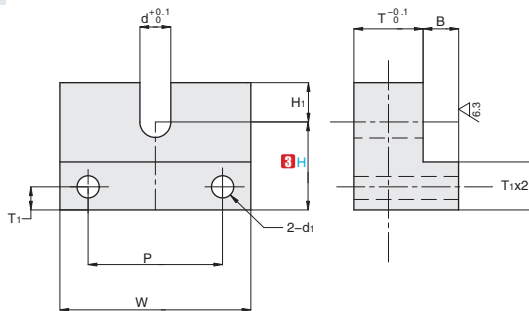

视角标准: 第一视角



①代号 - ②规格 - ③H
PADBP - N6 - H20

①代号	②N	③H			d	H ₁	T	W	P	d ₁	T ₁	B		
PADBP PADEP PADNP	3	15	20		2.5	5	7	26	16	4	4	5		
	4	15	20		3.5									
	5	15	20	25	4.5	6	9	32	20	6	5	6		
	6	15	20	25	30								5.5	
	8		20	25	30	40	7.5	8	12	38	26	7	6	8
	10			25	30	40	9.5	10	16	50	32	9.5	7	9
	12			25	30	40	11.5	11	19	65	40	11.5	8	10
	16			25	30	40	15.5							



交货期

3天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~100	100~
交货期	3天发货	另报价

⚠ 常州·东莞发货。

⚠ 部分产品7天发货, 请以实际报价为准。

