




## ■ 台柱型



按图定制

类型	M材质	S表面处理
PBAFD	聚缩醛	-
PBAGD	MC尼龙	
PBABD	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
PBAED		无电解镀镍
PBAND	不锈钢	-

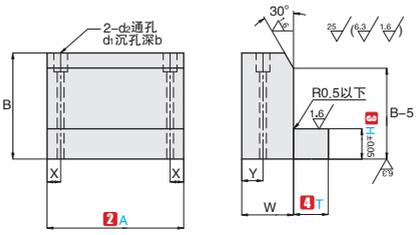

视角标准：第一视角



1代号 - 2A - 3H - 4T  
 PBAFD - A40 - H40 - T5



交货期

**5**天发货

1代号	2A	3H指定单位 1mm	4T	B	W	X	Y	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b
PBAFD PBAGD	20	3 ~ 12	2 ~ 15	20	15	5	6	8	4.5	4.5
	30			30	5	6	8	4.5	4.5	
PBABD PBAED	40	5 ~ 20		40	20	7	9	9.5	5.5	5.5
50	50			7	9	9.5	5.5	5.5		
PBAND	60	10 ~ 25		60	25	8	11	11	6.5	6.5

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~100	100~
交货期	5天发货	另报价

▲ 常州·东莞发货。  
 ▲ 部分产品7天发货，请以实际报价为准。


## ■ V型



按图定制

类型	M材质	H硬度	S表面处理
PBAFE	聚缩醛	-	-
PBAGE	MC尼龙		
PBABE	一般结构用钢	40HRC~	四氧化三铁保护膜
PBAEE			无电解镀镍
PBAKE			四氧化三铁保护膜
PBAXE			无电解镀镍

▲ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

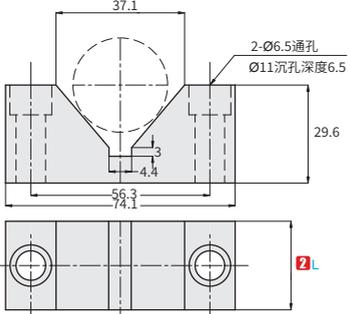

视角标准：第一视角



1代号 - 2L  
 PBAFE - L25



交货期

**5**天发货

1代号	2L
PBAFE PBAGE PBABE PBAEE PBAKE PBAXE	25
	35

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~100	100~
交货期	5天发货	另报价

▲ 常州·东莞发货。  
 ▲ 部分产品7天发货，请以实际报价为准。