


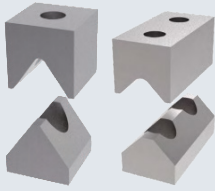


★ 产品特点：通过上下部固定件反复定位时，可按更高的定位精度进行组装。




按图定制

类型	材质	硬度
70度V形槽型	PCBHH	一般结构用钢 42 ~ 45HRC
加长型	PCBHG	

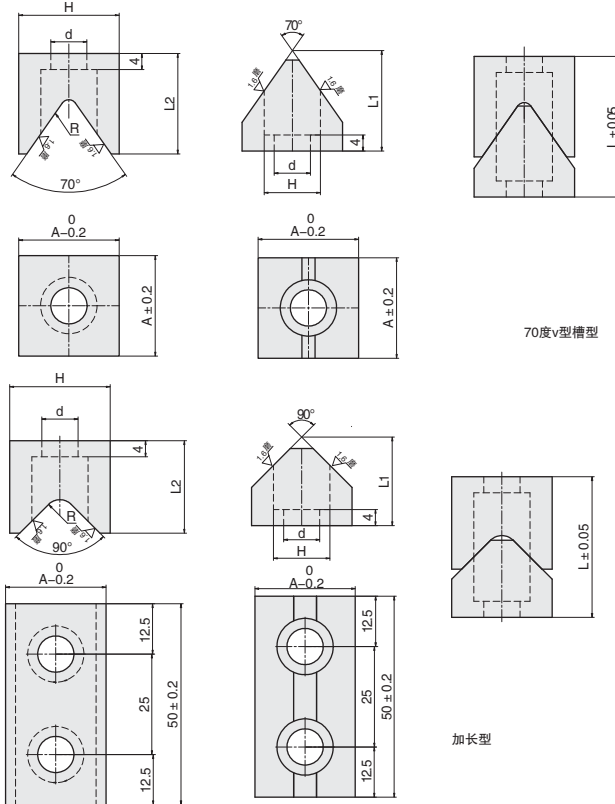

70度v型槽型

 加长型



视角标准：第一视角



①代号 - ②L
PCBHH - L35

①代号	②L	L ₁	L ₂	A	H	d	R
PCBHH	35	25	25	25	14	9	2
PCBHG	35	22	23	25	14	9	4



交货期

3天发货



数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~100	100~
交货期	3天发货	另报价

▲ 常州·东莞发货。
▲ 部分产品7天发货，请以实际报价为准。

