

顶丝型固定环


★ 产品特点: 由于有安装孔, 可安装其他零件。



类型		M材质	S表面处理	A附件
双孔固定型	四孔固定型			
SCBBAC	SCBBAD	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝
SCBEAC	SCBEAD		无电解镀锌	2个止动螺丝 (不锈钢)
SCBNAC	SCBNAD		不锈钢	-

类型		M材质	S表面处理	A附件
双螺纹孔型	四螺纹孔型			
SCBBAE	SCBBAF	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝
SCBEAE	SCBEAF		无电解镀锌	2个止动螺丝 (不锈钢)
SCBNAE	SCBNAF		不锈钢	-

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

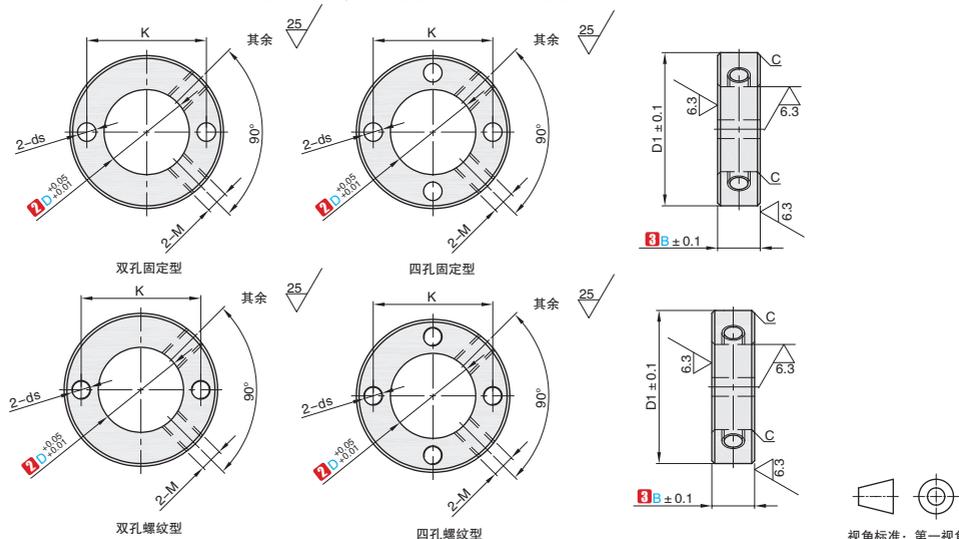

视角标准: 第一视角

A3 固定环



订购编号示例: ①代号 - ②D - ③B
SCBBAC - D10 - B10

① 代号	内径		主要尺寸					C		
	② D	③ B	D ₁	d _s	K	M×长度	M1 (粗牙螺纹)			
(双孔固定型)	3	6	18	3.4	11	M3×3	M3	0.5		
	4		22							
	5		24							
	6		26							
(双螺纹固定型)	8	10	24	4.5	16	M4×4	M4			
	10		26							
	12		32							
	15		35							
(四孔固定型)	16	12	40	5.5	25	M5×5	M5			
	18		44							
	20		49							
	25		54							
(四螺纹固定型)	30	15	54	6.6	32	M6×6	M6			
	35		59							
	*40		72							
	*40		9					56	M8×8	-
	*50		11					68		

▲ *D尺寸40-50 仅有双孔固定型

交货期 **5天发货**

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-50	51~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州东莞发货遇特殊期间交期有变更。
▲ 部分型号为5天发货, 请以报价为准。

库存品