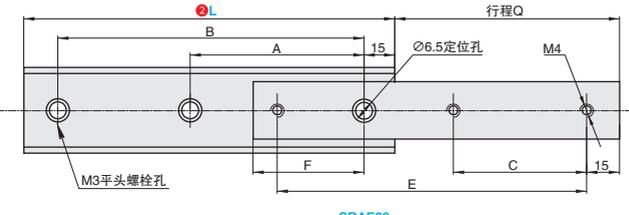


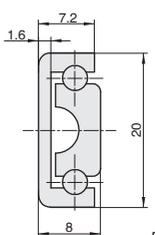
 




①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRAE20	二节式	3/4伸展	20	A6063	本色阳极氧化

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装内轨使用M4螺钉, 外轨使用M3扁头螺钉。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921~1922。
 ▲ 最大负载可达到15.3Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。



视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRAE20 - L300

型号		行程Q	A	B	C	E	F	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)		
①代号	②L (滑轨长度)										
SRAE20	60	30	-	30	-	30	25	153	0.03		
	70	40	-	40	-	40	25				
	90	50	-	60	-	60	25				
	100	60	-	70	-	70	25	122	0.06		
	200	120	85	170	85	170	65				
	300	180	135	270	135	270	105			102	0.08
	400	240	185	370	185	370	145			92	0.13
	500	300	235	470	235	470	185			82	0.16



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询