





RoHS

①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBE20T	三节式	全长伸展	20	SPCC	镀锌

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M3扁头或M3圆头螺钉。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
 ▲ 最大负载可达到20Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。

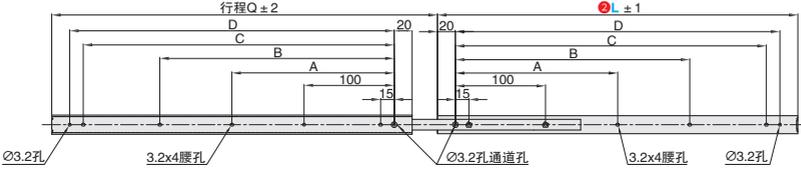

 SRBE20T



视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRBE20T - L400

型号		行程Q	A	B	C	D	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)							
SRBE20T	200	231		-	145	160	170	0.10
	250	280			195	210	190	0.16
	300	329	-	160	245	260	200	0.13
	350	379		210	295	310		0.13
	400	428		260	345	260	185	0.14
	450	477	205	310	395	410	160	0.16
	500	526	230	360	445	460	130	0.17
	550	575	255	410	495	510	100	0.18



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询