


①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBE27	二节式	3/4伸展	27	SPCC	镀锌

- ▲ 按根销售。
- ▲ 滑轨安装请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
- ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
- ▲ 最大负载可达26Kg/副。
- ▲ 承重与负载仅供参考。



SRBE27

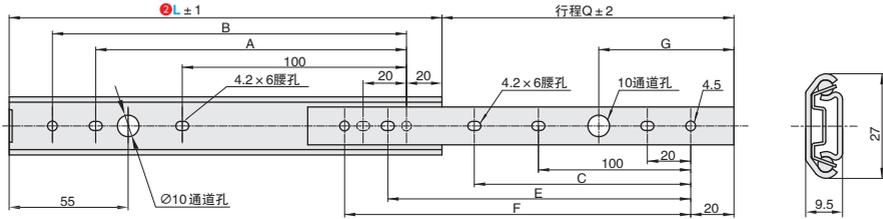

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRBE27 - L300

型号		行程Q	A	B	C	E	F	G	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)									
SRBE27	200	135	140	160	-	140	160		260	0.28
	250	185	190	210	150	190	210		240	0.36
	300	222	240	260	190	240	260	62.5	230	0.44
	350	260	290	310	225	290	310		210	0.52
	400	297	340	360	265	340	360		200	0.60
	450	334	390	410	300	390	410	142.5	180	0.68
	500	371	440	460	337	440	460		170	0.76



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

