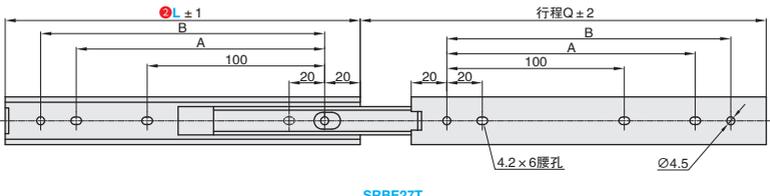




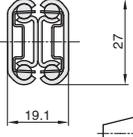
 


①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBE27T	三节式	全长伸展	27	SPCC	镀锌

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
 ▲ 最大负载可达到35Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。



SRBE27T

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRBE27T - L200

型号		行程Q	A	B	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)					
SRBE27T	200	228.8	140	160	350	0.58
	250	276.2	190	210	320	0.74
	300	327.2	240	260	300	0.9
	350	376.4	290	310	280	1.06
	400	425.6	340	360	260	1.22
	450	474.8	390	410	250	1.38
	500	524	440	460	230	1.54



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

