




RoHS

①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBE35X	三节式	全长伸展	35.3	SPCC	镀锌

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M4扁头螺钉或M4圆头螺钉。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
 ▲ 最大负载可达到80Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。

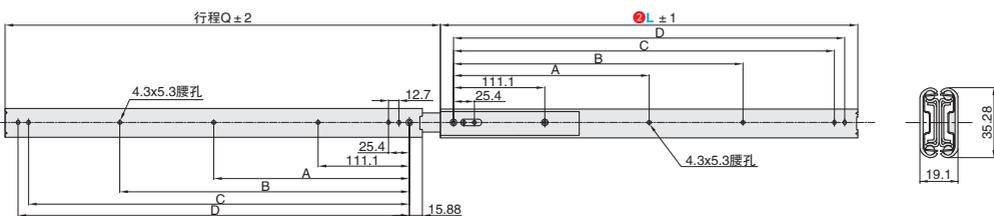

SRBE35X



视角标准：第一视角





①代号 - ②L
SRBE35X - L508

型号		行程Q	A	B	C	D	额定负载 (N/副)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)							
SRBE35X	304.8	327		149.2	260.3	273	800	0.70
	356.6	378	-	200	311.1	323.8	770	0.84
	406.4	428		250.8	361.9	374.6	730	0.95
	457.2	479	212.7	301.6	412.7	425.4	680	1.08
	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	650	1.22
	558.8	581	263.5	403.2	514.3	527	590	1.33
	609.6	632	288.9	454	565.1	577.8	520	1.44
	660.4	683	314.3	504.8	615.9	628.6	480	1.52
	711.2	733	339.7	555.6	666.7	679.4	410	1.63

 数量分类

小单	中单	大单
数量 1~50	51~100	101~
交货期 通常	7工作日	现询

 数量

数量 1-9	10~
价格 100%	现询

G5
工业滑轨