






RoHS

①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBE36	三节式	全长伸展	36	SPCC	镀锌

▲按根销售。
 ▲滑轨安装请使用M4扁头小螺钉。
 ▲安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
 ▲最大负载可达到25Kg/副。
 ▲承重与负载仅供参考。
 ▲内轨可转出
 ▲具有简易定位功能,当滑轨完全关闭时,可保持关闭状态。

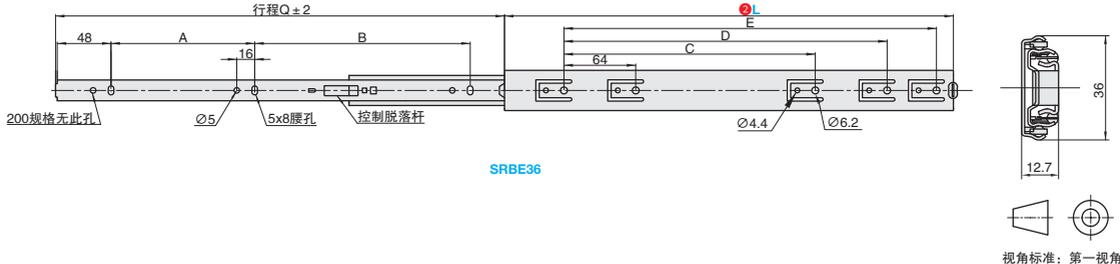

SRBE36

视角标准：第一视角

①代号 - ②L
SRBE36 - L400

订购编号示例

①代号	型号		行程Q	A	B	C	D	E	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
	②L (滑轨长度)									
SRBE36	200		200	128	-	-	-		100	0.02
	250		250	180	-	160	-		150	
	300		300	96	128		-		200	
	350		350	160			-			0.03
	400		400	128	192		288		250	
	450		450	160		224				
	500		500	192	224			416		0.04
	550		550	256			352	448	200	
	600		600	224	288			480		

	数量分类	小单	中大单	大单		数量	1-9	10~
	数量	1~50	51~100	101~		价格	100%	现询
	交货期	通常	7 工作日	现询				