






①代号	产品类型		宽度	开启形式	材质	表面处理
SRBE45	三节式	带手动解锁机构	45.5	全开	SPCC	镀锌

▲ 按根销售。  
 ▲ 滑轨安装请使用M4或#8平头螺丝。  
 ▲ 安装简介及示例请参考 **OP.1921-1922**。  
 ▲ 最大负载可达到45Kg/副。  
 ▲ 承重与负载仅供参考。

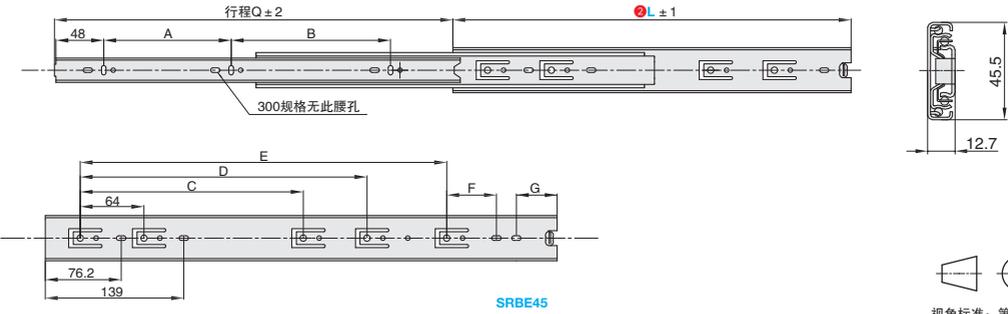

行程 $Q \pm 2$        $L \pm 1$

300规格无此腰孔

SRBE45

视角标准：第一视角



①代号 - ②L  
SRBE45 - L400

①代号	型号		行程Q	A	B	C	D	E	F	G	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
	②L (滑轨长度)											
SRBE45	200		200	128	-	128					200	0.60
	250		250	172		148					300	0.75
	300		300	64							350	0.90
	350		350	96	160					41	350	1.05
	400		400	128			288		50		400	1.21
	450		450	192	224	224					450	1.36
	500		500	160			352	416			400	1.51
	550		550	192	256						400	1.65
	600		600	224	288			480	50		350	1.87



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

