 





①代号	产品类型		产品功能	宽度	材质	表面处理
SRBH35	三节式	全长伸展	常开保持型	35.3	SPCC	镀锌

- ▲ 按根销售。
- ▲ 滑轨安装请使用M4圆头小螺丝或夹头小螺丝。
- ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
- ▲ 最大负载可达到62.3Kg/副。
- ▲ 承重与负载仅供参考。
- ▲ 滑轨完全打开后，在全开状态下固定，在闭合方向施加5N(参考值)的力解除保持。

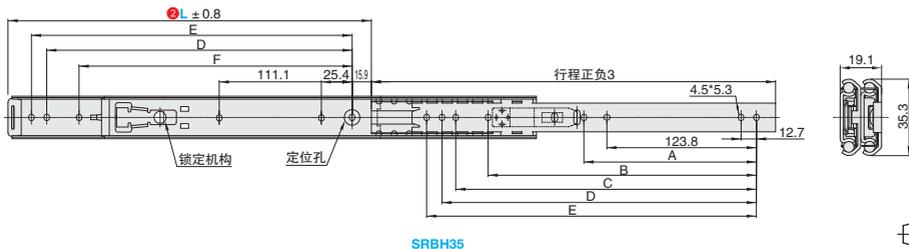

视角标准：第一视角



①代号 - ②L  
SRBH35 - L508

型号		行程Q	A	B	C	D	E	F	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)									
SRBH35	305	327.2	-	-	-	260.3	273	-	623	0.78
	356	377.9	-	-	298.4	311.1	323.8	-	586	0.9
	406	428.7	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	555	1.03
	457	479.5	212.7	-	400	412.7	425.4	301.6	516	1.15
	508	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	476	1.21
	559	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	444	1.28
	610	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	413	1.35
	660	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	382	1.43
	711	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	355	1.52



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

