 





| ①代号 | 产品类型 | | 宽度 | 开启方式 | 材质 | 表面处理 |
|---------|------|----------|------|-------|------|------|
| SRBX45T | 三节式 | 带自关阻尼器机构 | 45.5 | 3/4伸展 | SPCC | 镀锌 |

- ▲ 按根销售。
- ▲ 滑轨安装请使用M4螺丝。
- ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
- ▲ 最大负载可达到35Kg/副。
- ▲ 承重与负载仅供参考。

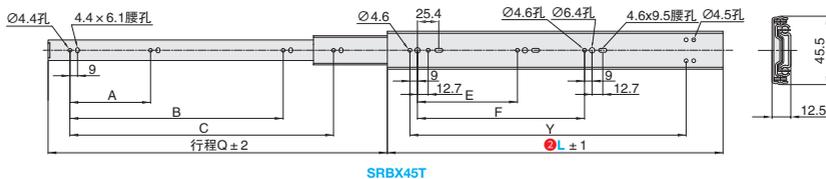

①代号 - ②L
SRBX45T - L400

| 型号 | | 行程Q | A | B | C | E | F | Y | 额定负载 (N/2个) | 参考重量 (kg/pcs) |
|---------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|------------------|
| ①代号 | ②L (滑轨长度) | | | | | | | | | |
| SRBX45T | 300 | 275 | - | - | 174 | - | - | 229 | 200 | 0.48 |
| | 350 | 353 | - | - | 224 | - | 183 | 279 | 250 | 0.52 |
| | 400 | 404 | 96 | - | 254 | 119 | 199 | 329 | 300 | 0.56 |
| | 450 | 455 | 128 | - | 294 | - | 247 | 379 | 350 | 0.66 |
| | 500 | 505 | 96 | 160 | 344 | - | 295 | 429 | 350 | 0.74 |



| 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|------|--------|------|
| 数量 | 1-50 | 51-100 | 101~ |
| 交货期 | 通常 | 7工作日 | 现询 |



| 数量 | 1-9 | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询 |