
 


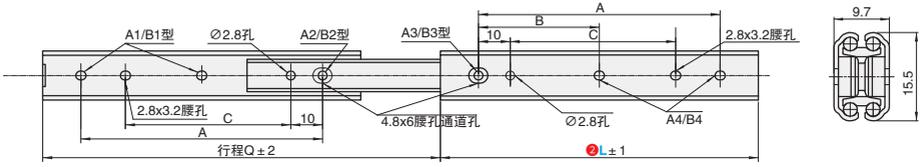

①代号	产品类型		宽度	材料
SRSE15Y	三节式	全长伸展	15.5	SUS304

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M2.6扁头螺钉。
 ▲ 安装简介及示例请参考 [OP:1921-1922](#)。
 ▲ 最大负载可达到12Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。




 视角标准：第一视角




①代号 - ②L - ③安装孔

SRSE15Y - L100 - A

型号		③安装孔	行程Q	A	B	C	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)							
SRSE15Y	80		97	56	-	32	100	0.04
	100	A型(通孔) B型(螺孔)	125	76	38	52	110	0.05
	150		177	126	63	102	120	0.07

孔位简介							
A1型	B1型	A2型	B2型	A3型	B3型	A4型	B4型
2.8x3.2腰孔	M2.6	φ2.8孔	M2.6	φ2.8孔	M2.6	2.8x3.2腰孔	M2.6

交货期	数量分类	小单	中大单	大单	优惠价	数量	1-9	10~
	数量	1~50	51~100	101~		价格	100%	现询
交货期	通常	7工作日	现询					