


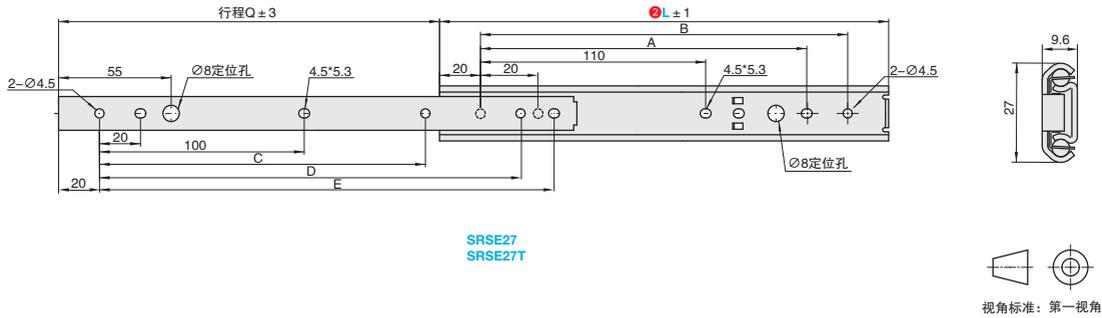

①代号	产品类型		宽度	开启形式	材质
SRSE27	二节式	3/4伸展	27	普通型	SUS304
SRSE27T				常开保持型	

- ⚠ 按根销售。
- ⚠ 滑轨安装请使用M4内六角圆头螺栓或圆头小螺丝。
- ⚠ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
- ⚠ 最大负载可达26Kg/副。
- ⚠ 承重与负载仅供参考。
- ⚠ 内轨不可抽离
- ⚠ 常开状态保持型:
在收纳方向上施加0.5kg(参考值)的力可解除保持
完全拉出滑轨时,突起部勾住板簧,在收纳方向上简易保持滑轨
在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时,请注意在外部设置用于防止滑轨脱落的机构



①代号 - ②L
SRSE27 - L304.8

型号		行程Q	A	B	C	D	E	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)								
标准型 SRSE27 常开保持型 SRSE27T	203.2	136.1	143.2	163.2	-	143.2	163.2	260	0.17
	254	186.9	194	214	154	194	214	240	0.21
	304.8	225	244.8	264.8	194.8	244.8	264.8	230	0.25
	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	315.6	210	0.29
	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	366.4	200	0.33
	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	417.2	180	0.37
	508	377.4	448	468	345	448	468	180	0.41

交货期	数量分类		
	小单	中大单	大单
	数量	1~50	51~100
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价	数量	1-9	10~
	价格	100%	现询

G5
工业滑轨