






①代号	产品类型		产品功能	宽度	材质
SRSE27D	三节式	全长伸展	标准型	27	SUS304
SRSE27R			常闭保持型		

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M4内六角圆头螺栓或圆头小螺丝。
 ▲ 安装简介及示例请参考 **OP.1921-1922**。
 ▲ 最大负载可达到38Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。
 ▲ 常开状态保持型：
 在拉出方向上施加2kg/个以上(参考值)的力可解除保持
 收藏滑轨时，突起部勾住板簧，在拉出方向上简易保持滑轨。防止拉出部位因振动灯因素常在
 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时，请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构



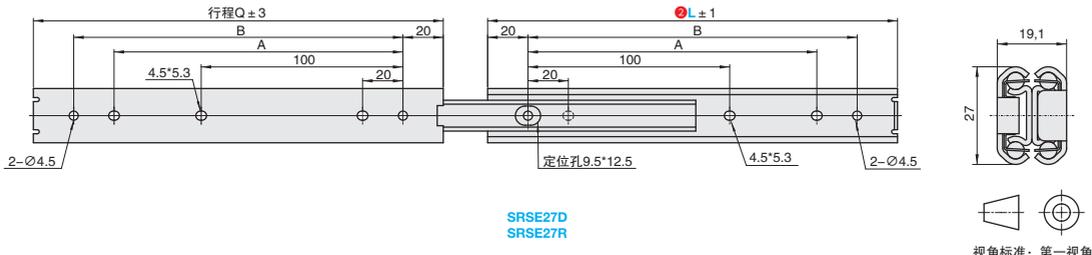

SRSE27D
SRSE27R

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRSE27D - L304.8

型号		行程Q	A	B	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)					
普通型 SRSE27D 常闭保持型 SRSE27R	203.2	225.2	143.2	163.2	380	0.67
	254	276	194	214	370	0.83
	304.8	326.8	244.8	264.8	360	1.0
	355.6	377.6	295.6	315.6	340	1.16
	406.4	428.4	346.4	366.4	320	0.32
	457.2	479.2	397.2	417.2	300	1.48
	508	530	448	468	280	1.64



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7 工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

