


RoHS

①代号	产品类型		产品功能	宽度	材质
SRSH35	三节式	全长伸展	常开保持型	35.3	SUS304

- ▲ 按根销售。
- ▲ 滑轨安装请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
- ▲ 安装简介及示例请参考 **CP.1921-1922**。
- ▲ 最大负载可达到63.6Kg/副。
- ▲ 承重与负载仅供参考。
- ▲ 滑轨完全打开后，在全开状态下固定，在闭合方向施加5N(参考值)的力解除保持。

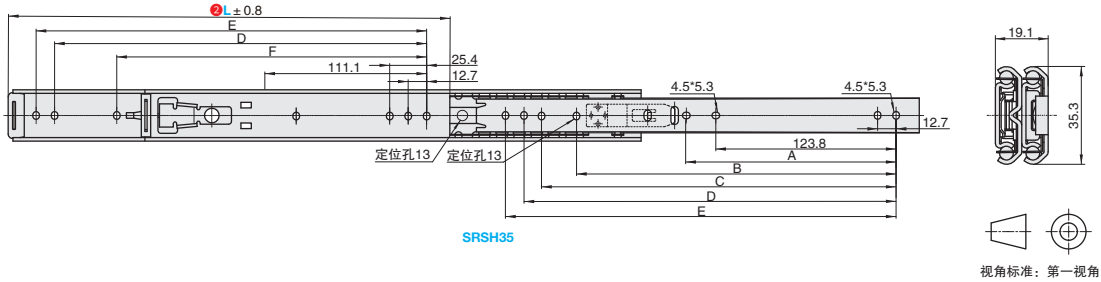

①代号 - ②L
SRSH35 - L500

①代号	型号		行程Q	A	B	C	D	E	F	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
	②L (滑轨长度)										
SRSH35	300		322.3	-	-	-	255.5	268.2	-	636	0.70
	350		372.3	-	-	292.8	305.5	318.2	-	598	0.84
	400		422.3	-	-	342.8	355.5	368.2	244.4	566	0.95
	450		472.3	205.5	-	392.8	405.5	418.2	294.4	527	1.08
	500		522.3	230.5	357.1	442.8	455.5	468.2	344.4	486	1.22
	550		572.3	255.5	407.1	492.8	505.5	518.2	394.4	453	1.33
	600		622.3	280.5	457.1	542.8	555.5	568.2	444.4	421	1.44
	650		672.3	305.5	507.1	592.8	605.5	618.2	494.4	390	1.52
	700		722.3	330.5	557.1	642.8	655.5	668.2	544.4	362	1.63



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询