


工业滑轨 - 双排型

两排两节式 -71 宽重载型


大批量
订购
bulk order

■ 两排两节式 -71 宽重载型

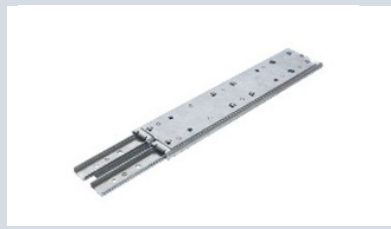

①代号	产品类别		产品功能	宽度	材质		表面处理	
	三节式	3/4 伸展			滑轨	滚珠	滑轨	滚珠
SRSS71	三节式	3/4 伸展	双排式	71.4	SUS304	SECC	-	-

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装请使用M4内六角圆头螺栓或十字孔圆头小螺丝。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 114.3Kg/ 副。
- ▲承重与负载仅供参考。

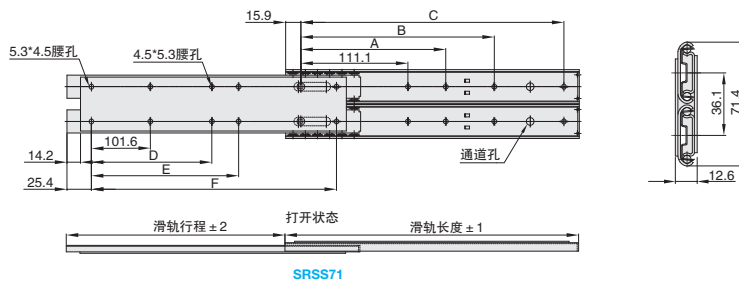

订购规格示例

①代号 - ② L
SRSS71 - L304.8

视角标准：第一视角

型号		行程 Q	A	B	C	D	E	F	额定负载 (N/2 个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L (滑轨长度)									
SRSS71	304.8	227	-	149.2	273	-	152.8	254.4	1143	11.52
	355.6	278		200	323.8		203.6	305.2	1092	12.6
	406.4	303		250.8	374.6		254.4	356	1041	13.68
	457.2	354	212.7	301.6	425.4	203.2	305.2	406.8	1200	14.76
	508	367	238.1	352.4	476.2	228.6	356	457.8	991	15.84
	558.8	430	263.5	403.2	527	254	406.8	508.4	941	16.92
	609.6	456	288.9	454	577.8	279.4	457.6	559.2	891	18.0
	660.4	468	314.3	504.8	628.6	304.8	508.4	610	860	20.16
711.2	506	339.7	555.6	679.5	330.2	559.2	660.8	800	22.32	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询