




①代号	产品类型		产品功能	宽度	材质	
SRSS71T	三节式	全长伸展	双排式	71.4	SUS304	SECC

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M4十字圆头螺丝。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921~1922。
 ▲ 最大负载可达到154Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。

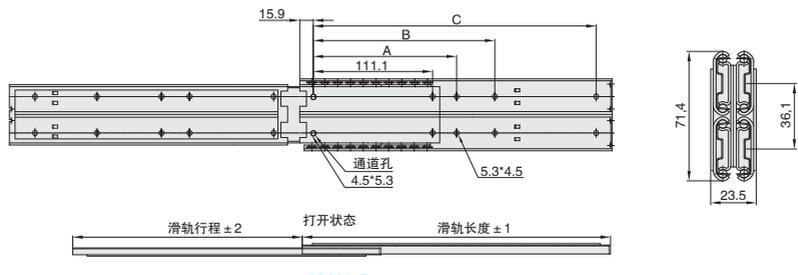

SRSS71T

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRSS71T - L304.8

型号		行程Q	A	B	C	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)						
SRSS71T	304.8	326		149.2	273	1540	1.89
	355.6	377	-	200	323.8	1101	2.19
	406.4	428		250.8	374.6	1101	2.52
	457.2	479	212.7	301.6	425.4	1111	2.84
	508	529	238.1	352.4	476.2	1120	3.16
	558.8	580	263.5	403.2	527	1111	3.5
	609.6	631	288.9	454	577.8	1080	3.84
	660.4	682	314.3	504.8	628.6	1070	4.19
	711.2	732	339.7	555.6	679.5	1051	4.52



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询