


缓冲器

弹簧可调型

■ 弹簧可调型



产品特点：性能优异，使用寿命较长。

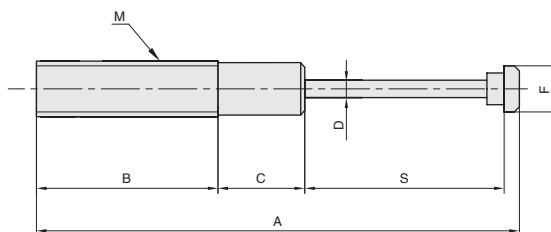

订购编号示例

①代号 - ②尺寸系列
BDTA - 4225

①代号	②尺寸系列	主要尺寸								
		M	S(行程)	A	B	C	E	F	重量(kg)	
BDTA	4225	M42x1.5	25	168	98	35	14	38	1.13	
	4250	M42x1.5	50	234	131	43			1.3	
	4275	M42x1.5	75	300	169	45.7			1.52	
	4525	M45x1.5	25	168	98	35			1.13	
	4550	M45x1.5	50	234	131	43			1.3	
	4575	M45x1.5	75	300	196	45.7			1.52	
	6250	M62x2.0	50	225	131	44	20	51	3.3	
	62100	M62x2.0	100	356.5	192.6	50.5			4	
	62150	M62x2.0	150	470	225	65		8.9		
	6425	M64x2.0	25	176	97.5	38		38	2.9	
	6450	M64x2.0	50	225	131	44		51	3.3	
	64100	M64x2.0	100	356.5	192.6	50.5			4	
	64150	M64x2.0	150	470	225	65			51	4
										8.9

②尺寸系列	最大吸收能量 Nm	小时吸收能量 Nm	最大有效重量 kg	最高撞击速度 m/s	工作温度 ℃
4225	650	195000	30~13354	5	-10~+80
4250	1300	260000	40~26700		
4275	2000	300000	50~39060		
4525	650	195000	30~13354		
4550	1300	260000	40~26700		
4575	200	300000	50~39060		
6250	2500	248000	185~50000		
62100	5000	360000	270~97650		
62150	7500	450000	330~146480		
6425	1250	152000	92~24400		
6450	2500	248000	185~50000		
64100	5000	360000	270~97650		
64150	7500	450000	330~146480		