


产品特点: 性能优异, 使用寿命较长, 吸收能量为固定值。

32  
缓冲器

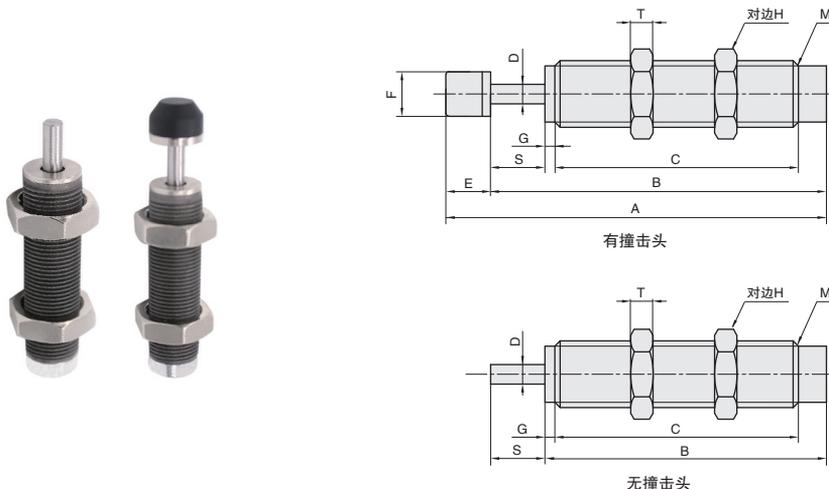

订购编号示例 **1** 代号 - **2** 尺寸系列 - **3** 冲击头类型  
BACS - 0806 - F

1 代号	2 尺寸系列	3 冲击头类型	主要尺寸									
			M	A	B	C	D	E	F	H	T	S(行程)
BACS	0806	F (配聚氨酯冲击头) N (无冲击头)	M8x1.0	55.2	40.6	33.6	2.9	8.6	6.6	11	3	6
	1007		M10x1.0	62.5	47	39	3	8.6	8.6	12.7	3	7
	1210		M12x1.0	71.3	52.5	44	3	8.8	10.3	14	4	10
	1412		M14x1.5	90	67	58	4	11	12	19	6	12
	2015		M20x1.5	103.8	73	62	6	15.8	17.8	26	8	15
	2525		M25x1.5	136	92	82	8	19	22	32	10	25
	2725		M27x1.5	143	99	86	8	19	22	32	10	25

2 尺寸系列	最大吸收能量 Nm	小时吸收能量 Nm	最大有效重量 kg	最高冲击速度 m/s	工作温度 °C
0806	3	7000	6	5	-45~+80
1007	6	12400	12		
1210	9	17800	25		
1412	20	33000	40		
2015	59	38000	120		
2525	80	60000	180		
2725	147	72000	400		